


Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-9-KU

Teilenummer: 9390

FESTO

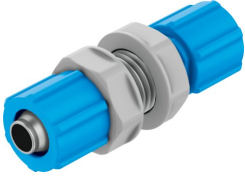

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 10 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-13.775 psi ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	POM
Werkstoff Verbinder	POM