


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-N38-60RA

Número de artículo: 8063575

FESTO

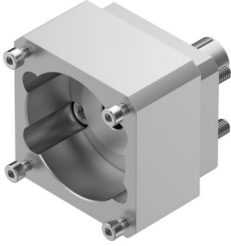

 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	44.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	14.5 kgmm ²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	510 g
Código de interfaz del actuador	N38
Código de interfaz, entrada motor	60RA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS