


Drehverteiler Typ GF-...

mit 1 starren Luftzuleitung und 4 rotierenden Abgängen.

3 Abgänge sind mit Blindstopfen verschlossen.

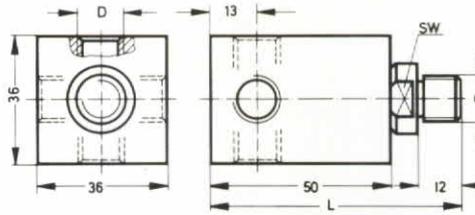

Druckbereich	-0,95 bis 10 bar				
Drehzahl max.	300 min ⁻¹				
Bestellbezeichnung	Anschluß	Gewicht	Werkstoff	Abmessungen	
Teile-Nr. Typ	D	kg		L	SW
2094 GF-1/4	G 1/4	0,270	Al, Stahl	70	17
2095 GF-3/8	G 3/8	0,290		73	19

Verbindungsstecker Typ BX-...

für die Reihenmontage von Verteilerblöcken, Batterieleisten und Ventilbatterien.




Bestellbezeichnung	Verteilerblock	Batterieleiste	Ventilbatterie	Gewicht kg	Werkstoff
Teile-Nr. Typ					
4524 BX-M 5	FR-12-M 5		BMF-...	0,001	Stahl,
2018 BX-1/8		BM-1/8, BJ-1/8	BMC-...	0,002	Perbunan
4571 BXA-1/8	FR-8-1/8			0,007	
2019 BX-1/4	FR-8-1/4	BM-1/4, BJ-1/4		0,011	
6412 BX-1/2, -3/4	FR-8-1/2			0,015	

Luftverteiler Typ LT-2-CS-6/6-3

mit 2 Sammelanschlüssen* und 6 abgehenden Anschlüssen



- 1 Steckverschraubung für Schlauch und Rohr NW6
- 2 Stecknippel für Schlauch NW3
- 3 Verschlusskappe

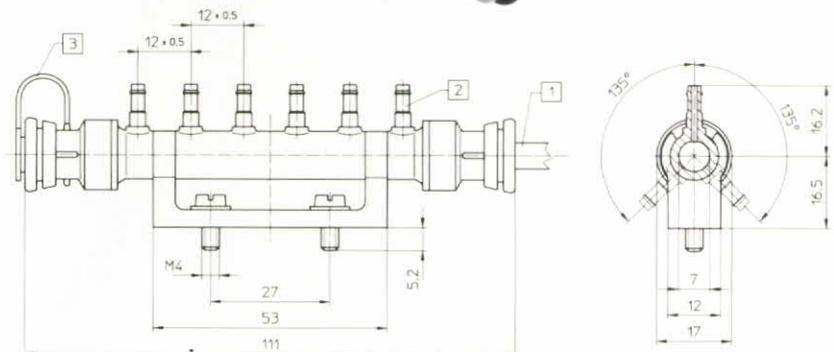

Zubehör:
Verschlusskappe zum Verschließen der nicht benötigten Stecknippel
Bestellbezeichnung 6213 CV-PK-3-B

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	14007 LT-2-CS-6/6-3
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft
Befestigungsart		Durchgangsbohrungen im Befestigungsfuß
Anschluß	Zuleitung	2 Steckverschraubungen für Schlauch- und Rohrtyp: PU-6, PL-6, PP-6, PM-6 mit NW6
	Ausgangsleitung	6 Stecknippel für Schlauchtyp: PU-3, PL-3, PP-3 mit NW3
Druckbereich		0 bis 10 bar
Temperaturbereich		-10 bis +60 °C
Werkstoff		Kunststoff; Farbe: blau
Gewicht		0,023 kg

*Der zweite Sammelanschluß ist mit Verschlusskappe verschlossen