


## Elektrik-Stecksocket MHAP-PI

**FESTO**

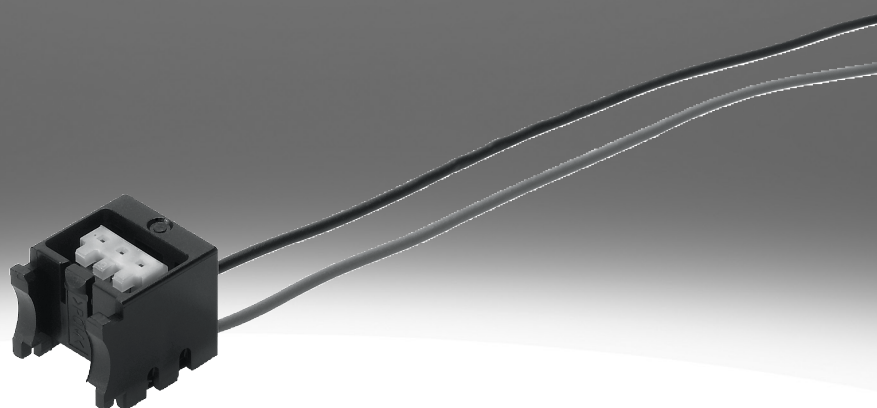

## Merkmale

### Auf einen Blick

- Steckdosenkabel mit Sockel für den Anschluss von Einzelventilen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m oder 1 m
- Dose 2-polig
- Nicht schleppkettene geeignet

## Datenblatt

**Allgemeine Technische Daten**

Elektrischer Anschluss	2-polig, Dose
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich DC	≤60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabeldurchmesser	1 mm
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>

**Betriebs- und Umweltbedingungen**

Umgebungstemperatur	-20 ... 80°C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 50°C
Schutzart	IP40
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>1)</sup>	nach UK RoHS Vorschriften

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads. Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


**Werkstoffe**

Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

## Abmessungen

### Abmessungen – Elektrik-Stecksocket MHAP


Download CAD-Daten [www.festo.com](http://www.festo.com)

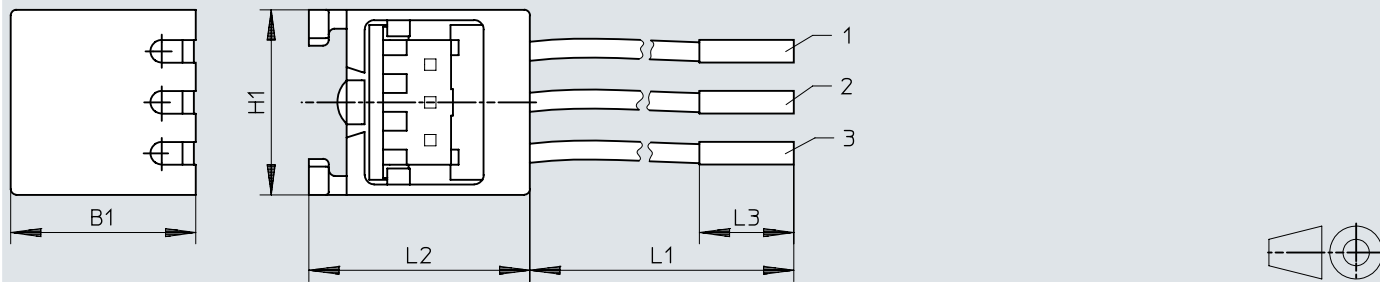

- [1] Pin 1, Aderfarbe schwarz
- [2] Pin 2, Aderfarbe blau
- [3] Pin 3, Aderfarbe rot

	B1	H1	L1	L2	L3
MHAP-PI	9,8	9,8	500	11,7	5
MHAP-PI-1	9,8	9,8	1000	11,7	5

## Bestellangaben

Bestellangaben					
	Kabelaufbau	Produktgewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>	4 g	0,5 m	<b>197260</b>	<b>MHAP-PI</b>
		6 g	1 m	<b>532182</b>	<b>MHAP-PI-1</b>