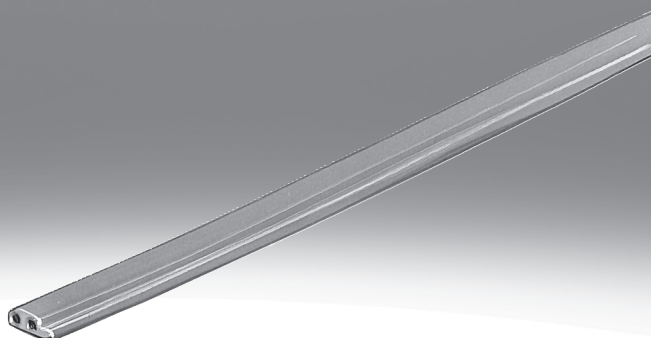


Cable plano KASI

FESTO



Características

Información resumida

- Cable plano bifilar
- protección contra polaridad inversa
- Contacto mediante tecnología de penetración: sin retirar el aislamiento de los hilos y los cables
- 2 colores: amarillo (preferiblemente para la red AS-Interface) y negro (para alimentación adicional)
- configurable

Accesorios

- Pasacables plano para aislar y sellar el cable de AS-Interface
- Tapa para cable para el aislamiento y sellado del cable AS-Interface

Códigos del producto

001	Serie
KASI	Cable de conexión para AS-Interface

002	Color del cable
Y	Amarillo
Z	Negro

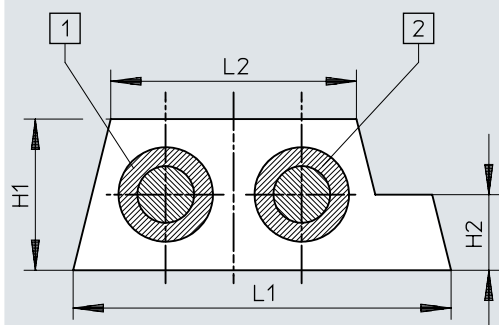
003	Longitud del cable [m]
100	100

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales		
Color de la cubierta aislante del cable	Amarillo	Negro
Longitud del cable	100 m	
Temperatura ambiente	-40 ... 85°C	
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-25 ... 85°C	
Grado de protección	IP65, Con extremos cerrados de los hilos	
Peso del producto	71 g	

Dimensiones

Dimensiones – Cable plano – KASI-1,5-...-100

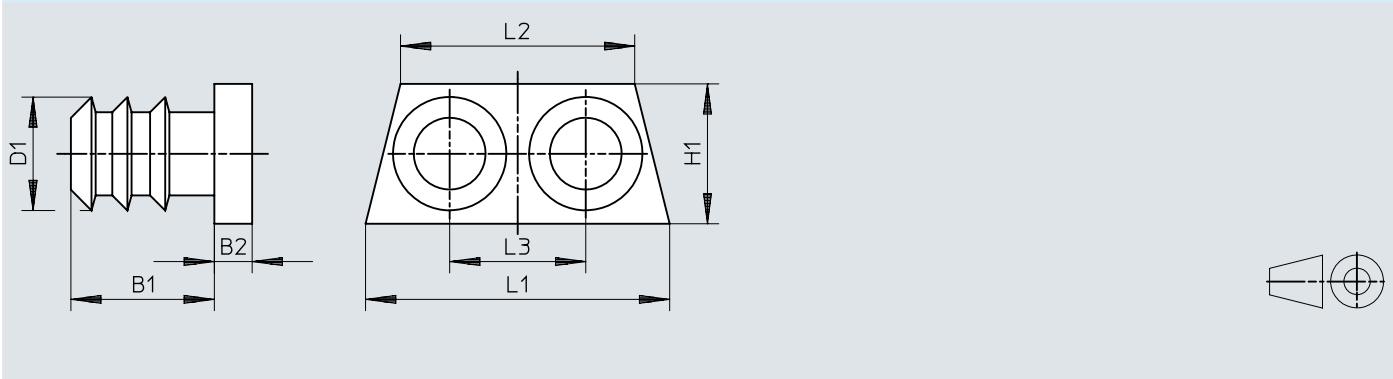
[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


- [1] azul (-)
[2] marrón (+)

	H1	H2	L1	L2
KASI-1,5-...-100	4	2	10	6,5

Dimensiones

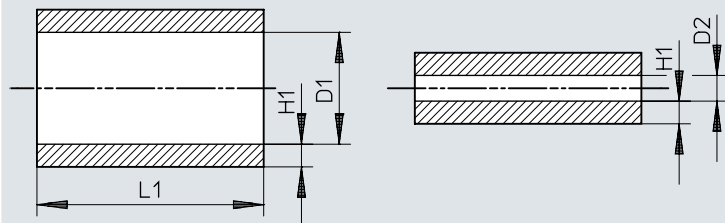
Dimensiones – Tapa para cable Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1 Ø	H1	L1	L2	L3
ASI-KK-FK	3,8	1	3	3,7	8,1	6,2	3,6

Dimensiones

Dimensiones – Manguito para cable plano

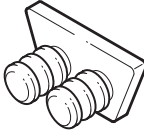
[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1 ø min.	D2 ø max.	H1	H2	L1
ASI-KT-FK	7,4	1,7	1,5	20	15

Referencias de pedido

KASI						
	Color de la cubierta aislante del cable	Margen de tensión de funcionamiento AC	Margen de tensiones de servicio DC	Carga admisible de corriente	N.º art.	Tipo
	Amarillo	60 V	75 V	3 A	18940	KASI-1,5-Y-100
	Negro				18941	KASI-1,5-Z-100

Accesorios

Tapa para cable			
	Material del cuerpo	N.º art.	Tipo
	PA	18787	ASI-KK-FK

Manguito para cable plano			
	Grado de protección	N.º art.	Tipo
	IP65, Con el producto montado, Según IEC 60529	165593	ASI-KT-FK