


セパレータ  
VABD-XA-12-P1  
製品番号 : 8191736

FESTO

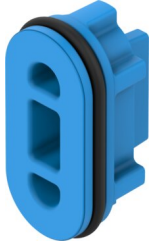

データシート

 General operating condition

特徴	値
サイズ	12
圧カゾーン分離	チャンネル1
発注単位	1
使用圧力	-0.1 MPa ... 0.7 MPa
作動圧力	-1 bar ... 7 bar
真空中最適	はい
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C ... 70 °C
製品質量	0.5 g
取付方法	手動で押し込み可能
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	HNBR
材質 ハウジング	強化 PA