


Ventilreihe VS: VUVS / VUWS / VTUS

FESTO

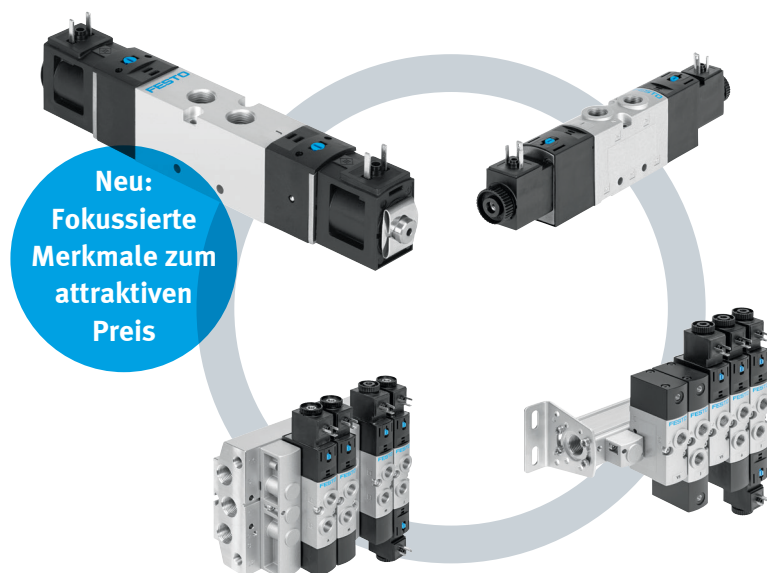

Das Robustventil

Highlights

- Hohe Durchflüsse
- Vielfältig einsetzbar
- Umfangreiches Zubehör, z.B. einseitig befestigte Druckanschlussleiste
- Externe Steuerluft über Anschlussleiste
- Schutzart IP65 und IP67
- Druckzonen einfach realisierbar

VS – variabel, modern, robuste und langlebige Qualität. Ohne Limits in den Leistungsdaten: Für bis zu 100 % mehr Durchfluss bei höherer Energiedichte. Geprüfte Techniken und Materialien. Vielfältiges Zubehör. Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und einfache Bedienung. So müssen Ventile heute sein!

Raue Umgebungen? Kein Problem!

Wählen Sie zwischen den universellen Kolbenschiebertentilen für Alltagsaufgaben. Das umfangreiche Zubehörprogramm schließt große Anschlussfittings ebenso ein wie Metallverrohrung.

Vormontiert oder auf Leiste nach Kundenkonfiguration

Sie erhalten VUVS / VUWS auch als vormontierte Einheiten mit Schalldämpfern, Fittings und Spulen als anschlussfertig montierte Einzelventile. Mit VTUS können Ventilbatterien nach Kundenanforderungen zusammengestellt werden

Einfache und preiswerte Lagerhaltung

Montieren lassen oder selber montieren: Das Ankerführungsrohr als bewährte Schnittstelle entlastet Ihr Lager. Sie können die entsprechende Spulenspannung selbst aussuchen und die Spule montieren.



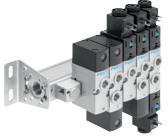


VUVS-...-S mit fokussierten Merkmalen

Fokussierte Merkmale in bewährter Festo Qualität zum äußerst günstigen Preis: das neue Familienmitglied VUVS-...-S. Als Teil des Kernprogramms weltweit in großen Stückzahlen auf Lager und in 24 h versandbereit!


Ventilreihe VS: VUVS / VUWS / VTUS

Ventilfamilie im Einzelnen

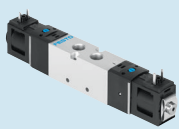
Die Produktfamilie VUVS: wählen und kombinieren Sie

Magnetventil	VUVS-...-S		VUVS-..		Ventilleiste VTUS	Pneumatikventil VUWS-..			
									
	Fokussierte Merkmale – Festo Qualität – attraktiver Preis								
Technische Daten									
Teil des Kernprogramms									
Unsere Empfehlung: Schauen Sie nach dem Stern 									
Ventilbreite [mm]	20	25	20	25	30	20	25	30	
Ventilfunktion	3/2, 5/2		5/2, 5/3, 3/2						
Durchfluss [l/min]	550	1000	700	1200	2000	700	1200	2000	
Anschlüsse	pneumatisch	G1/8	G1/4	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8
	elektrisch	Form C EN 175301	Form B2 EN 175301	Form C EN 175301	Form C oder B2 EN 175301	Form C oder B2 EN 175301	Form C EN 175301	Form C oder B2 EN 175301	Form C oder B2 EN 175301
Druckbereich [bar]	2 ... 8		0 ... 10 2,5 ... 10 bei vorgesteuerten Ventilen (Steuerluft intern)						
Temperaturbereich [°C]	-5 ... 50		-10 ... 60						
Spannung [V DC / V AC]	24		12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC				-		
Schutzart	IP65		IP65 und IP67						

Vielfältiges Zubehörprogramm für die schnelle und saubere Befestigung des Einzelventils VUVS: z. B. Befestigungswinkel oder Montageplatte.

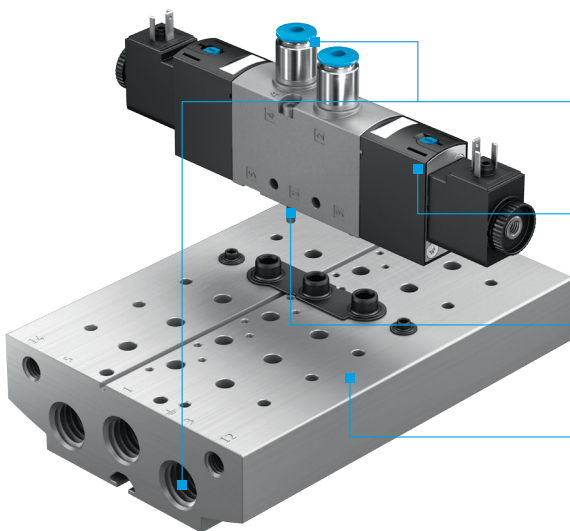

 Pneumatischer Anschluss für Fittings für Metallrohre geeignet. Damit Schutz vor mechan. Beschädigung und auch bei höheren Umgebungstemperaturen




Kappe, um Handhilfsbetätigung auf „stoßend, nicht rastend“ oder „verdeckt“ zu verändern



Verliersichere Schrauben vermeiden Schäden bei Ventilwechsel



Schnelle Ventilmontage auf Anschlussleiste mit nur 2 Schrauben. Anschlussleisten sind um zwei Plätze erweiterbar

 **Festo Kernprogramm**
deckt 80 % ihrer
Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit: immer lagerhaltig
Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis
Einfach: mit wenigen Klicks online bestellt
Schnell: in 24h versandbereit ab Festo Werk

www.festo.com