


# Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen

FESTO

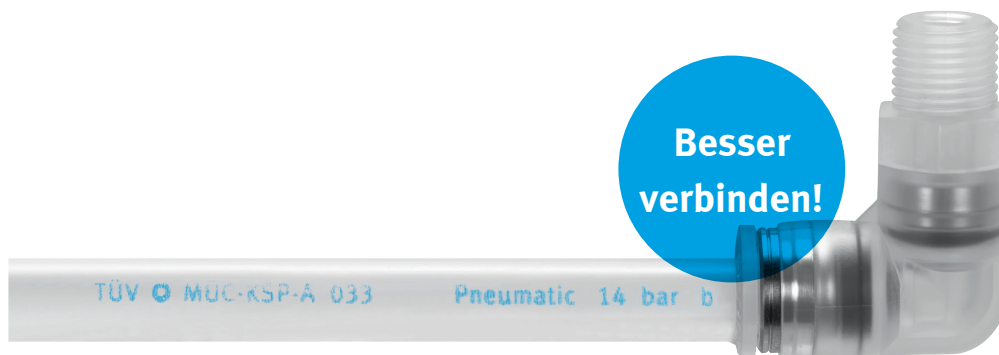

## Alles aus einer Hand

### Highlights

- Alles aus einer Hand – für jede Aufgabe die richtige Kombination
- Einfachste Auswahl durch Produktfinder
- Individuelle Lösungen durch Variantenvielfalt und Schlauch-Baukasten

**Vielfalt ist bei Festo Programm: Unser Angebot an Schläuchen und Verschraubungen deckt jede Aufgabe ab. Gleich, ob Standardanforderungen oder extreme Bedingungen wie Hitze, Schweißspritzer, hohe pH-Werte, Hydrolysebeständigkeit Ihre Auswahl definieren.**

### **Einfache Auswahl, großes Sortiment**

Der Produktfinder hilft Ihnen einfach und schnell zur maßgeschneiderten Kombination. Ihre Auswahl übernehmen Sie einfach in den Online Shop. Damit kaufen Sie bequem und sicher ein. Probieren Sie's aus – wir machen Ihnen die Arbeit tatsächlich einfacher.

### **Kundenspezifische Schläuche aus dem Schlauch-Baukasten**

Sie wünschen – wir liefern: Wenn Sie individuelle Schläuche wollen, sind Sie bei unserem Schlauch-Baukasten genau richtig.

### **Zuverlässigkeit Marke Festo**

Einbauen und vergessen: die abgestimmten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen sind langlebig, zuverlässig und höchst funktionssicher. Und helfen durch reduziertes Leckagerisiko Energie sparen.

### **Perfekt abgestimmt!**

Die Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen, die neue Serie von Drosselrückschlagventilen und die Zylinderschalter ergänzen sich bestens, wenn es um den systematisch sicheren Betrieb Ihrer Aktoren geht.

# Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen

## Unsere besten Kombinationen für Sie

### Standard

<b>PEN</b> 	+	<b>QS</b> 	60 °C -10 °C	10 bar	Vielfältig einsetzbar – bei attraktivem Preis. Flexibel und hohe Abriebfestigkeit
<b>PUN</b> 	+	<b>QS</b> 	60 °C -10 °C	10 bar	Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen durch sehr große Kombinationsvielfalt
<b>PAN</b> 	+	<b>QS</b> 	80 °C -10 °C	14 bar	Bei Standardanwendungen in erweiterten Druck und Temperaturbereichen

### Höhere Drücke

<b>PAN-MF</b> 	+	<b>NPQM</b> 	70 °C -20 °C	16 bar	Erfüllt Norm DIN 73378: ideal für den Einsatz in der Mobilpneumatik
<b>PAN-R</b> 	+	<b>NPQH</b> 	80 °C 0 °C	20 bar	Leistungsstark bei Druckbereichen bis 20 bar

### Chemikalienbeständig, lebensmitteleuglich und hydrolysebeständig

<b>PLN</b> 	+	<b>NPQP</b> 	60 °C -20 °C	10 bar	Resistent gegen Reinigungsmittel, FDA-konform und wirtschaftlich
<b>PUN-H</b> 	+	<b>NPQA</b> 	60 °C -10 °C	10 bar	Hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. Sehr leichte Installation durch „Ein-Klick-Prinzip“
<b>PFAN</b> 	+	<b>NPQH</b> 	150 °C 0 °C	16 bar	Bis 150 °C. Lebensmitteleuglich, FDA-konform und reinigerbeständig
<b>PFAN</b> 	+	<b>NPCK</b> 	120 °C -20 °C	12 bar	Einfache Reinigung, höchste Korrosionsbeständigkeit (KBK 4) und FDA-konform
<b>PFAN</b> 	+	<b>CRQS</b> 	120 °C -15 °C	10 bar	Höchste Korrosionsbeständigkeit (KBK 4) und resistent gegen aggressive Medien

### Antistatisch

<b>PUN-CM</b> 	+	<b>NPQM</b> 	60 °C -20 °C	10 bar	Höchster Schutz für elektrische und elektronische Bauelemente
-------------------	---	-----------------	-----------------	--------	---

### Flammhemmend

<b>PUN-V0</b> 	+	<b>NPQM</b> 	60 °C -20 °C	10 bar	Für brandgefährdete Bereiche, geprüft gemäß DIN 5510-2
-------------------	---	-----------------	-----------------	--------	--

### Resistent gegen Schweißspritzer

<b>PUN-V0-C</b> 	+	<b>NPQH</b> 	60 °C 0 °C	10 bar	Schlauchwandstärke von 2 mm bei jedem Durchmesser
<b>PAN-V0</b> 	+	<b>QS-V0</b> 	60 °C 0 °C	10 bar	Doppelwandiger Schlauch mit Spezialverschraubung

### So einfach geht die sichere Auswahl: der kostenlose Produktfinder für Schläuche und Verschraubungen.

Einfach im elektronischen Katalog abrufen. Geben Sie Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen ein und lassen Sie sich schnell und zuverlässig zu einer passenden Lösung führen.

Das ist bequemes Recherchieren! Einfach über folgende Links einsteigen:

[www.festo.com/produktfinder/schlaeuche](http://www.festo.com/produktfinder/schlaeuche)

[www.festo.com/produktfinder/verschraubungen](http://www.festo.com/produktfinder/verschraubungen)

### Kundenspezifische Schläuche aus dem Schlauch-Baukasten

Hier können Sie:

- Individuelle Längen und Packungseinheiten definieren,
- Ihre individuelle Bedruckung und eigenes Labelling anbringen lassen,
- Aus 7 Grundfarben auswählen, weitere auf Anfrage.

### Informationen zur Medienbeständigkeit

[www.festo.com/medienbestaendigkeit](http://www.festo.com/medienbestaendigkeit)