

MS Box

Le traitement d'air enfin protégé !

FESTO

Traitement d'air
standard pour
toutes les zones
de production

Nouveau :
MS Box
taille 4



En un coup d'œil

- Simple et économique
- Protection mécanique et résistance aux lavages
- Compact et accessible pour tous les intervenants
- Disponible sur stock
- 1 seule référence de commande par coffret

→ Conçu par Festo en France – fabriqué en Europe

www.festo.com

MS Box

Le traitement d'air enfin protégé !


En un coup d'œil

- Protection mécanique renforcée
- Solution standardisée
- 1 seule référence, 1 seule ligne de commande
- Répond aux exigences de l'industrie agroalimentaire
- Capot amovible pour interventions de maintenance
- Verrouillage du capot possible après ouverture



Caractéristiques techniques

	Taille 4	Taille 6
Dimensions (L x H x P) [mm] (fixation incluse et box fermée)	260x420x122	520x512x176
Matériau	Acier inoxydable 304	
Finesse de filtration [μm]	40	
Plage de pression [bar]	0,3... 7	
Raccordement pneumatique	G1/4 pour tuyaux 12 mm	G1/2 pour tuyaux 16 mm
Plage de température [°C]	-10... 60	
Manomètre	Avec zone rouge/vert	
Inclinaison du toit	32°	
Purge des condensats	Manuelle	
Tension [V CC]	24	
Référence de commande	8089600	4901962

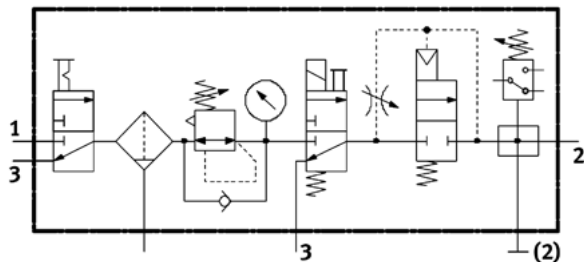

Désignation des composants

Distributeur de mise en circuit manuelle
Filtre manodétendeur
Bloc de répartition
Manocontact
Electrodistributeur de mise en circuit
Distributeur de mise en pression progressive
Accessoires de fixation et de raccordement - Connectique M12

Disponible : Toujours en stock

Remarquable : La qualité Festo à un prix optimal

Facile : 1 seule référence pour un ensemble complet