

Kompaktzylinder ADN-...-C (ISO)

FESTO



Leistung im neuen Look

Highlights

- Gewichtsoptimiert
- Platzsparend
- Auch in großen Stückzahlen schnell und zuverlässig lieferbar

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-...-C am richtigen Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350 Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Sehr leicht – und reduziert auf das Wesentliche

Doppeltwirkend, mit fester Dämpfungsplatte, direkt befestigt, mit Innengewinde an der Kolbenstange, und dennoch nach Norm, ist der ADN-...-C effizient, präzise, langlebig und gutaussehend – in seiner leichtesten Ausprägung. Und seine Nuten machen die Installation von Zylinderschaltern wie SMT oder SDBT zum Kinderspiel.

Mit selbsteinstellender Dämpfung PPS

Wählen Sie ab Nenngröße 20 die selbsteinstellende Dämpfung PPS hinzu, gewinnen Sie mit einem Schlag diese Vorteile: lastangepasste Dämpfung ohne platzraubenden Freiraum für die Einstellung, manipulations-sichere Einstellung, da keine Justierschrauben verstellt werden können, und eine reduzierte Geräuschentwicklung, da der Kolben sanft in die Endlagen fährt.

Kompaktzylinder ADN-...-C (ISO)

Die Eigenschaften auf einen Blick

Zeitsparend
Selbsteinstellende
Dämpfung (PPS)


Einfach austauschbar
Bei Normmaßen nach
ISO21287: gewichtsreduziert

Schneller Zugang zu allen
Produktdaten durch gelaserten
Datamatrix-Code

Montagefreundlich
Markierungen für Position
der Zylinderschalter


Bedarfsgerecht
Hohe Variantenvielfalt
schnell geliefert

Platzsparend
Verschlankte Außenkontur
für enge Anbauverhältnisse

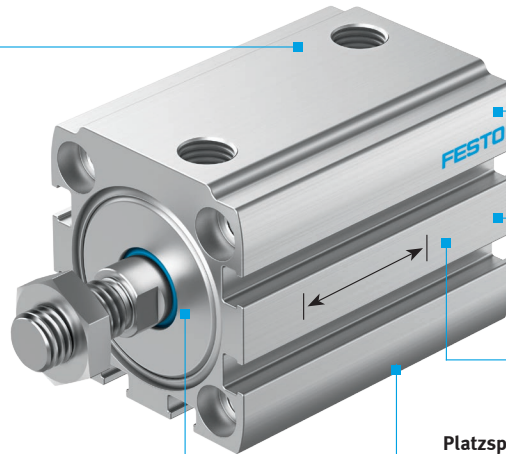


Die wichtigsten Maße unter Einhaltung der ISO Norm 21287

Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80
A	27	29	34,5	38,5	45	53	63	75	93
B	27,5	30	35,5	39,5	47	55	65	77,5	95,5
C	35	35	37	39	44	45	45	49	54
E	16	18	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72

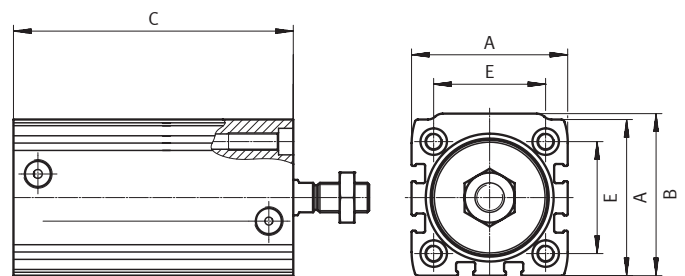

Dämpfungsvarianten der Baureihe

	12	16	20	25	32	40	50	63	80
5	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	-	-	-
10	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
15	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
20	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
25	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
30	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
35	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
40	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
50	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
60	p	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
70	-	p	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS
80	-	-	-	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS	P / PPS

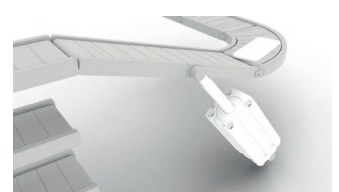

Prädestiniert für Schiebe- und Drückaufgaben selbst unter beengten Verhältnissen

★ **Festo Kernprogramm**
deckt 80 % ihrer
Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit: immer lagerhaltig
Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis
Einfach: mit wenigen Klicks online bestellt
Schnell: in der Regel in 24h versandbereit ab Festo Werk

www.festo.com