

# Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido

FESTO



## Cilindro Compacto de dimensiones en pulgadas

### Lo más destacado

- Construcción de aluminio sólido.
- Camisa de anodizado transparente.
- Vástago de Cromo duro
- Gran tamaño de puertos de conexión
- Lubricación premium
- Bujes de auto lubricación de vástago
- Sellos internos lubricados
- Amplia gama de accesorios



El cilindro DPCA de Festo es un Pancake® original, creado para satisfacer la necesidad de cilindros de carrera corta que pueden colocarse en espacios muy reducidos. Su fino diseño cilíndrico le permite adaptarse bastante bien en aplicaciones con ambientes hostiles, ya que no tiene cavidades o esquinas que acumulen residuos. El DPCA hecho en EE.UU., ofrece 8 diámetros de embolo de hasta 4", así como en carreras estándar, hasta 4"; lo que lo hacen un actuador compacto y versátil.

### Mayor rendimiento y confiabilidad

Construcción robusta de aluminio sólido de alta calidad.

Superficie de acabado fino con una capa protectora de anodizado transparente dándole una mayor resistencia a la corrosión.

Su lubricación premium proporciona excelentes propiedades de marcha y eficiencia excepcionales.

El vástago de pistón auto lubricado y los sellos lubricados internamente permiten una vida útil y confiabilidad superior.

Puertos grandes de conexión le permiten mayor velocidad y ciclos más rápidos incrementando la productividad.


### Más aplicaciones

Disponibles en un amplio rango de diámetros desde 1/2" hasta 4", y carreras hasta 4" como estándar.

Su versión única de carrera ajustable posibilita ajustes manuales muy precisos. Un extenso rango de variantes y accesorios de montaje para la mayoría de las aplicaciones.

# Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido

Cilindro DPCA Pancake de un vistazo: Resumen de características clave del producto.

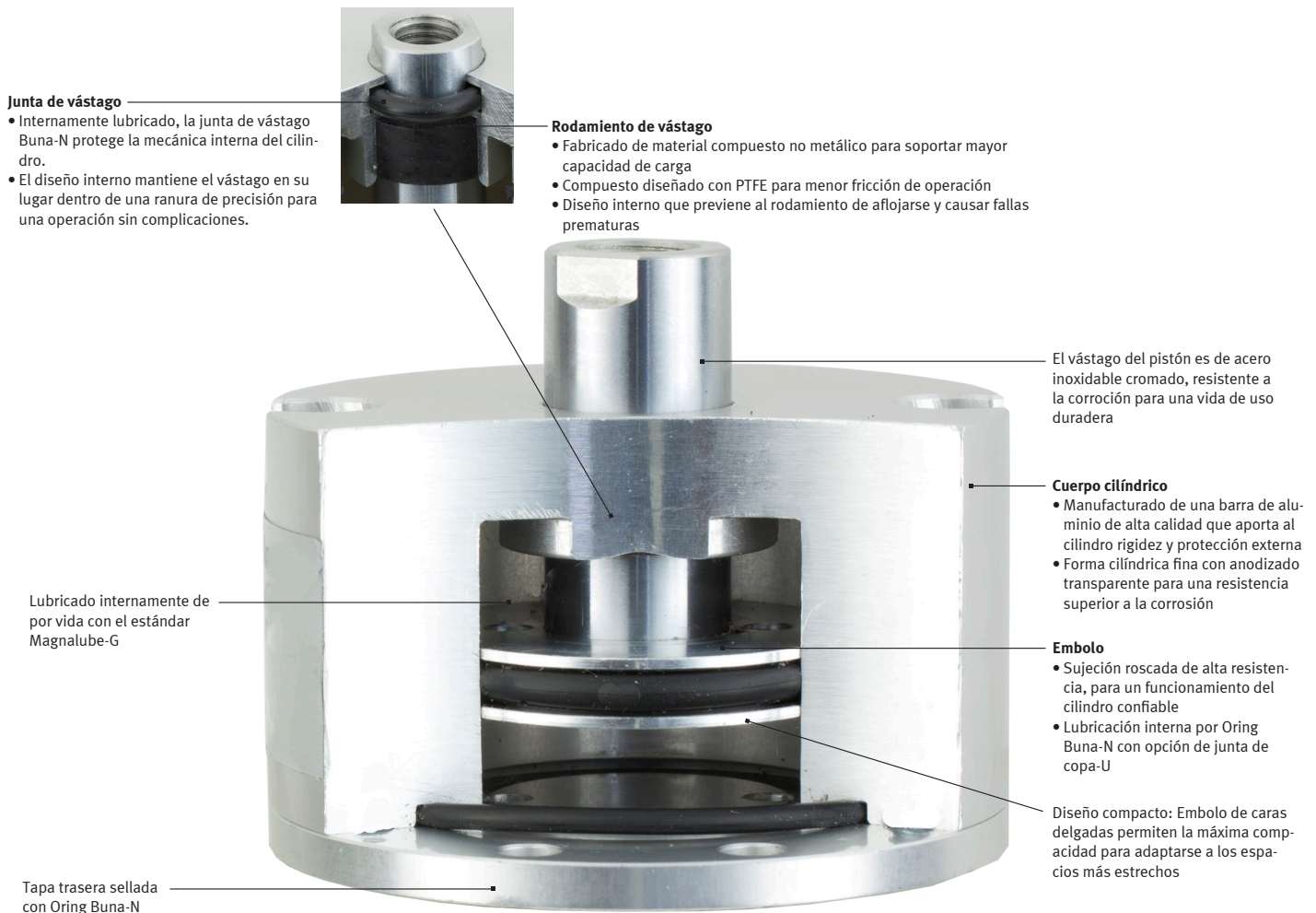

## Cilindros DPCA Pancake de un vistazo, variantes y accesorios para mayor flexibilidad

Posibilidad de 5 diferentes variantes

- Doble Efecto, vástago sencillo
- Doble Efecto, vástago doble
- Doble Efecto, doble vástago hueco
- Simple Efecto, vástago retraído por resorte
- Simple Efecto invertido, vástago extendido por resorte

Opciones de configuración:

- Vástago con rosca macho o hembra
- Juntas Viton y Perbunan
- Anti giro por guías internas
- Anti giro por Vástago Hexagonal
- Tipos de Amortiguación
- Montaje por horquilla y rotulas roscadas
- Embolo magnético y fijación de sensor

Accesorios disponibles:

- Horquilla con cubierta de zinc
- Perno de acero inoxidable
- Kit de rotula
  - Cubierta de zinc
  - Buje engrasado
- Pasador de horquilla y perno
  - Acero negro
  - Perno de acero inoxidable
- Sensor magnético con LED (estilo cola de milano)
  - De fábrica PNP ajustándolo NPN

**Festo México**

**Av. Ceylán No.3  
Col. Tequesquínhuac  
CP. 54020, Tlalnepantla  
Edo. de México**

**01 800 337 8669  
ventas.mexico@festo.com**

**www.festo.com/mx**