


Szczęki chwytaka, półfabrykat BUB-HGDD-35

Numer produktu: 1180955

FESTO

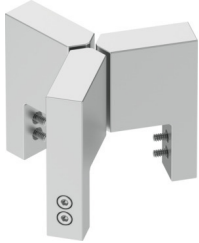

 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	35
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C ... 60 °C
Ciężar produktu na szczękę chwytaka	57 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał półfabrykatu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej