


Szczęki chwytaka, półfabrykat BUB-HGDD-35

Numer produktu: 1180955

FESTO

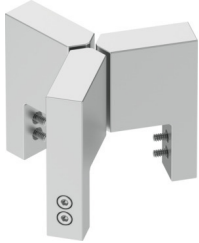

 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wielkość | 35 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | 5 °C ... 60 °C |
| Ciężar produktu na szczękę chwytaka | 57 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał półfabrykatu | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |