

Exit

제품 검색 가이드



Overview

제품군으로 검색하기

제품 타입코드 또는 품번으로 검색하기

단종제품 정보 확인



Festo의 공압 실린더 제품을 검색하고 싶습니다!



제품군으로 검색하기

1

The screenshot shows the Festo website homepage. At the top, there is a search bar and navigation links like 'select language', 'Support / Downloads', '로그인', '장바구니 (0)', and '회원가입'. Below the search bar, there are tabs for '한국' and 'Home', and a menu with '주요 신제품', '제품', '어플리케이션', '지원', '자동화교육', and '회사소개'. The main content area features a large image of the 'Festo Motion Terminal' with a blue beam of light emanating from it. Below the image, there are three promotional boxes: '2D AutoCAD Library 출시' (with a '2D AutoCAD Library 다운로드' link), '온라인 카탈로그 (Web xDKI)' (with '온라인 카탈로그 바로가기' and '검색 프로그램 바로가기' links), and 'Contact us:' (with contact details and '고객 지원 센터' information). A blue button labeled 'Find out more' is located at the bottom right of the main product image.

1 홈페이지 (www.festo.co.kr)에 접속

2 "→ 온라인 카탈로그 바로가기" 클릭

제품군으로 검색하기

1 원하는 제품군을 선택합니다



i 이미지 검색

카탈로그의 카테고리를 클릭하면 제품군 별 대표 이미지와 설명이 표시가 되며, 적절한 제품에 대한 이미지를 클릭하는 방식으로 제품을 찾아가면 됩니다.

2 피스톤형 실린더 DSBC를 선택합니다

공압 드라이브

제품 파인더 엔지니어링 ☆/★ 핵심 제품군 신제품

피스톤형 실린더



- 피스톤 로드 포함 실린더: 콤팩트 실린더로써, 박형 실린더, 원형 실린더, 박형 실린더, 소형 실린더, 카트리지 실린더, 스테인리스 스틸 실린더
- ATEX 규정에 따른 폭발 환경에 적합한 제품군, 부식 방지용, 클린 환경군에 적합

★ADN, ADNGF ★ADVC AEN, ★AEVC CDC, CRDNG
 CRDNGS CRDSNU CRND DMM DMML DNCKE DSAG
 DSAH DSAQ DSAI ★DSBC, DSBF DSBG ★DSNU,
 DZF DZH EG EGZ
 EZH

★표준 실린더 DSBC
 ★클램핑 카트리지 포함 ISO 실린더 DSBC-C

★ 핵심 제품군

제품군으로 검색하기

표준 실린더 DSBC

특징 선택
제품 리스트
나의 즐겨찾기
리셋

3 DSBC-32-100-PPVA-N3

기본 특징

기능: DSBC Norm 실린더

피스톤 직경 mm: 32 mm

스트로크 mm: 100 mm

완충장치: PPV 공압 쿠션, 양 측면 조절 가능

위치 감지: A 근접 센서용

규격: N3 ISO 15552에 따름

추가 옵션

4 장바구니에 담기


- CAD/EPLAN
- 액세서리
- 문서
- 자료
- 인쇄 미리보기
- 기타
- Save as

선택 가능

납기 정보 + 가격 확인

1376426

★ 핵심 제품 범위

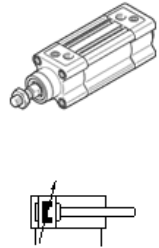

3 원하시는 제품의 사양을 입력합니다.

4 사양 선택을 완료하면 빨간 박스 부분이 활성화됩니다.




장바구니에 담기 - 온라인 샵/ 주문시스템
CAD/EPLAN - 도면 제공
액세서리 - 해당 제품의 액세서리
문서 - 카탈로그
자료 - 데이터 시트 (기술 자료)
기타 - 이미지 및 개요도

납기 정보 + 가격 확인

: 보다 정확한 예상 납기 정보와 제품 가격은 당사 (고객 지원센터 : 1666-0202)로 연락을 주시면 도움을 드리도록 하겠습니다.

제품군으로 검색하기

1 원하는 제품군을 선택합니다

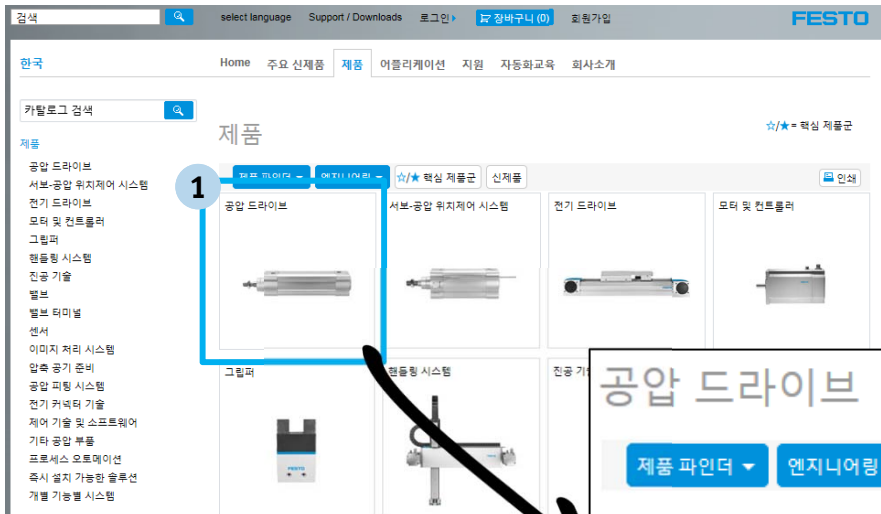

i 제품 특징으로 검색

원하시는 사양의 제품을 선택하여 제품을 검색하는 방식 제품의 기능 및 사양을 비교하시면서 제품을 찾아가면 됩니다.

행정거리, 온도, 작동 압력 등으로 검색이 가능합니다.

2 특징 찾기를 클릭합니다



제품군으로 검색하기

3 특징 찾기

사용자 선택:

주변 온도:

행정거리:

피스톤 직경:

간단 Type 코드:

쿠션:

조립 위치:

표준에 따름:

5 제품 보기 [3]

행정거리: 100 mm
 피스톤 직경: 32 mm
 간단 Type 코드: DSBC
 쿠션: PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
 표준에 따름: ISO 15552

4 아이템 발견 [3]

3 특징 찾기에서 원하시는 제품의 사양을 입력합니다.

4 원하시는 제품의 사양과 동일한 Festo 제품을 검색 및 선정합니다

5 **제품보기**를 클릭한 후, 검색 결과를 확인합니다

Tip: 제품명을 입력하면 빠른 검색!

5 제품 보기 [3]

사용자 선택:

행정거리: 100 mm
 피스톤 직경: 32 mm
 간단 Type 코드: DSBC
 쿠션: PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
 표준에 따름: ISO 15552

↓ **제품 사양 비교** 인쇄

<input checked="" type="checkbox"/>		DSBC-32-100-PPVA-N3	표준 실린더	☰ 제품 선택
<input type="checkbox"/>		DSBC-32- -PPVA-N3	표준 실린더	☰ 제품 선택
<input type="checkbox"/>		DSBC-32-100-D3-PPVA-N3	표준 실린더	☰ 제품 선택

↑



Festo의 DSBC 실린더 정보를 확인하고 싶습니다!



제품 타입코드 또는 품번으로 검색하기

- 1 홈페이지 (www.festo.co.kr)에 접속합니다
- 2 홈페이지 왼쪽 상단의 검색 창에 **제품명, 제품 코드, 파트번호, 용어의 일부 등을 입력**해 주시기 바랍니다.



i 제품 코드를 입력할 시, "-" 또는 "/" 등의 특수 문자는 반드시 입력해 주세요

Search

dsbc

General [2] **Product [59]** Documentation [19] Software + Driver [1] Expert knowledge [1] News [4]

Description

DSBC → Display in the catalogue
→ Show in SupportPortal

Standard cylinder DSBC to ISO 15552
Clever cushioning with PPS
The new standard cylinder DSBC with the self-adjusting pneumatic end-position cushioning adapts optimally to changes in loads and speed.

DSBC in Action: 500 cylinders dancing synchronously
Video, 2015, 3.22 min, MP4 HD
Accurate and extremely productive:
Less maintenance, increased output, more process reliability:
that is why NSM Magneetechnik GmbH counts on the standard cylinder DSBC.

Product video: Standard cylinder DSBC to ISO 15552
→ **Animation Standard cylinder DSBC**

DSBC


제품 타입코드 또는 품번으로 검색하기

Search


dsbc-32-20-ppva-n3

General [0] **Product [27]** Documentation [0] Software + Driver [4] Expert knowledge [12] News [0]


Description

 **Standard cylinder DSBC-32-20-PPVA-N3**
2123069

- Display in the catalogue
- Show in SupportPortal
- CAD / EPLAN
- Spare parts catalogue
- Technical data

 **Product video: Standard cylinder DSBC to ISO 15552**

→ Animation Standard cylinder DSBC

 **Pneumatic and electrical components**
for small parts assembly and electronic industry



Display in the Catalogue

- 카탈로그

Show in the Support Portal

- 사용취급설명서 등 세부 자료 제공
- 다운로드 패키지 제공 (로그인 필요)

CAD / EPLAN

- 도면 제공

Spare parts catalogue

 
- 스페어 파트 카탈로그
- 제품 부품 검색 가능

Technical Data

- 데이터 시트 (기술자료)

단종제품 정보 확인

1 Standard cylinder DNCB-32-25-PPV-A
532724

Phase-out 

2 Alternative product
→ Standard cylinder DSBC-32-25-PPVA-N3 (1376422)
Completely compatible
100% interchangeable

제품 검색 결과, 위와 같은 결과가 확인된다면 해당 제품은 단종품 입니다.

- 1 단종 일자에 대한 정보
- 2 대체 가능한 제품 정보

 
i

- 1 단종이 시작된 제품으로 신규 프로젝트에 적용하는 것을 권장하지 않음
- 2 기존에 사용했던 제품의 대체품으로만 적용 가능
- 3 단종완료제품 : 공급 불가 제품

General [0] Product [2] Documentation Software + Driver [0] Expert knowledge [0] News [0]


Description

Standard cylinder DNCB-32-25-PPV-A 532726 → Show in SupportPortal
→ Spare parts catalogue

Phase-out 

Alternative product
→ Standard cylinder DSBC-32-50-PPVA-N3 (1376424)
Completely compatible
100% interchangeable

Alternative product
→ Standard cylinder DSBC-32-50-PPSA-N3 (1376469)
Completely compatible
100% interchangeable

 Standard cylinders DNCB, ISO 15552
Standards-based cylinders to ISO 15552 (corresponds to the withdrawn standards ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NFE 49 003.1 and UNI 10290)