

Загрузка 2D/3D моделей

Вариант 1: Скачать с сайта www.festo.ua

- В каталоге выберите изделие, предварительно указав полное наименование продукта, к примеру DSBC-100-200-PPSA-N3, после чего нажмите пункт меню **CAD/EPLAN** в правом сайд-баре:

Стандартный цилиндр DSBC

Выбор опции | Каталог продукции | Избранное

✓ DSBC-100-200-PPSA-N3

Базовые характеристики

Функция	DSBC Стандартный цилиндр
Диаметр поршня, мм	100 мм
Защита от проворота	без ★
Рабочие характеристики	Стандарт ★
Ход, мм	200 мм ★
Модуль фиксации штока *	Без ★
* Новая опция	
Фиксация штока в конечных положениях	Без ★
* Новая опция	
Тип штока	Односторонний шток ★
Тип присоединительной резьбы на штоке	Наружная резьба ★
Profile type	Паз под датчик с одной стороны ★
Демпфирование	PPS Самонастраивающееся пневматическое ★
Опрос положений	A Для датчика положения
Стандарт	N3 На базе ISO 15552 ★

Дополнительные опции

Действительный выбор
 Проверить наличие
 # 1384897

- В появившемся окне выберите удобный формат чертежа и нажмите ссылку **«по E-mail»**. **Примечание**». Если Вас интересуют другие форматы, которые скрыты в меню слева, то необходимо войти/зарегистрироваться на сайте www.festo.ua

2D/3D CAD для Стандартный цилиндр DSBC-100-200-PPSA-N3 #1384897

Продукция

Тип: DSBC-100-200-PPSA-N3
 № изделия: 1384897
 Дата поставки: Вид

Добавить в корзину

Login

Для использования полного спектра CAD функций (другие форматы CAD моделей, загрузка, вставка в Вашу САПР) пожалуйста пройдите авторизацию.

Вход | Регистрация

CAD системы

- Adobe PDF
- AutoCAD
- CATIA
- EPLAN
- Inventor
- NX (Siemens)
- OneSpace Designer
- Pro/ENGINEER Wildfire / Grea
- SolidEdge
- SolidWorks
- другие CAD системы
- Стандартные 3D**
- Стандартные 2D

Формат файлов

- 3D DWG >= V14**
- 3D DXF V14
- 3D IGES (*.igs)
- 3D Parasolid Binary V15 (*.x_b)
- 3D Parasolid Text V15 (*.x_t)
- 3D PDF >= 7.01 (*.pdf)
- 3D SAT V7.0 (*.sat)
- 3D STEP AP203 (*.stp)
- 3D STEP AP214b (*.stp)
- 3D STEP AP214a (*.stp)
- 3D STL (*.stl)
- 3D VRML >= V1.0

Справка | Сохранить настройки

Получить данные


по E-mail

Загрузить

К CAD системе


3D CAD предпросмотр

- В окне введите **Ваш имейл** (имя необязательно) и далее нажмите **«ОК»**

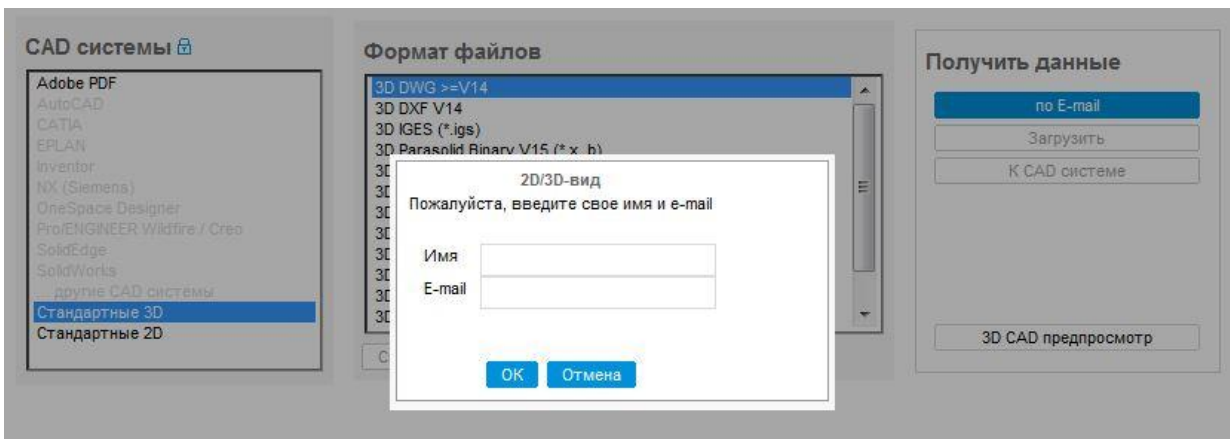

Вариант 2: Установить программу PartDataManager

1. Вы можете воспользоваться прямой ссылкой для скачивания программы PartDataManager на Ваш ПК – [перейти по ссылке для скачивания](#).
 2. Вы можете воспользоваться [быстрой ссылкой на программу Partdatamanager](#).
- или Вы можете зайти в [Портал технической поддержки](#) и ввести в поисковое поле **PartDataManager**, далее нажать Enter.

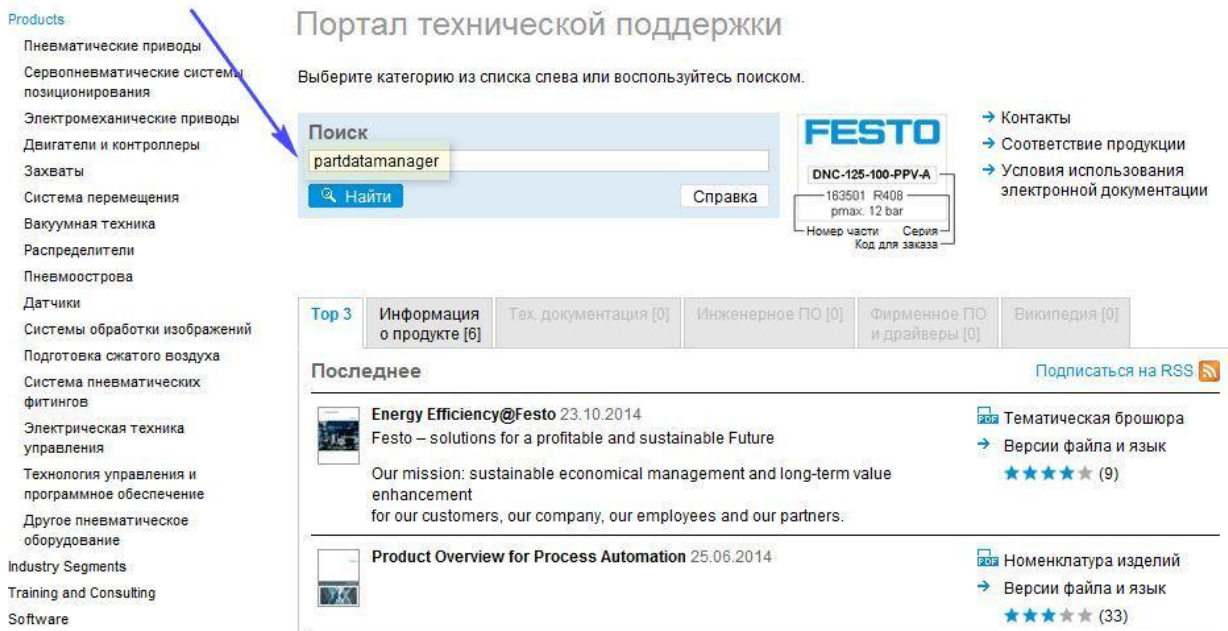

- Далее перейдите в раздел **«Инженерное ПО»** и скачайте программу Partdatamanager на Ваш компьютер, после чего установите программу.

Products

- Пневматические приводы
- Сервопневматические системы позиционирования
- Электромеханические приводы
- Двигатели и контроллеры
- Захваты
- Система перемещения
- Вакуумная техника
- Распределители
- Пневмоострова
- Датчики
- Системы обработки изображений
- Подготовка сжатого воздуха
- Система пневматических фитингов
- Электрическая техника управления
- Технология управления и программное обеспечение
- Другое пневматическое оборудование
- Industry Segments
- Training and Consulting
- Software
- Brochures
- Audio-visual media

Портал технической поддержки


Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск: partdatamanager

FESTO
DNC-126-100-PPV-A
163501 R408
pmax. 12 bar
Номер части Серия
Код для заказа

→ Контакты
→ Соответствие продукции
→ Условия использования электронной документации

Top 3 Информация о продукте [2] Тех. документация [0] **Инженерное ПО [7]** Фирменное ПО и драйверы [0] Википедия [0]

Описание	Версия	Программы расчета и выбора
 Festo PARTdataManager Reduced workload - thanks to 2D/3D CAD data for more than 30,000 products <input type="checkbox"/> Festo PARTdataManager can be installed as a separate application. Take advantage of comprehensive full-text searches.	Version 2014 (V9.07 Build 119198) 01.01.2014	→ Программы расчета и выбора продукции → Версии файла и язык ★★★★★ (26)
Festo CAD plugin for SolidWorks Assure a reliable link between the Festo PARTdataManager and your SolidWorks. <input type="checkbox"/> A Festo menu is added to your CAD system, by means of which part selection is seamlessly integrated.	Version 2014 (V9.0.7 Build 126945) 01.02.2014	→ Программы расчета и выбора продукции → Версии файла и язык ★★★★★ (15)



Заголовок :
Festo PARTdataManager


Подзаголовок:
Reduced workload - thanks to 2D/3D CAD data for more than 30,000 products

Описание:
Festo PARTdataManager can be installed as a separate application.
Take advantage of comprehensive full-text searches, e.g. for part numbers, product lines or designation.


2D/3D CAD interfaces for:

- AutoCAD
- Autodesk Inventor™
- CATIA V5
- Pro/ENGINEER
- NX™
- SOLID EDGE
- SolidWorks

Тип документа:
Программы расчета и выбора продукции

Заголовок	Версия
 Download Zip file and unzip locally. Start the installation with FestoCAD_Setup.exe	→ FestoPARTdataManager2014.zip Deutsch [de], English [en], English [en-GB], English [en-US], español [es], français [fr], magyar [hu], italiano [it], 한국어 [ko], polski [pl], slovenčina [sk], slovenski [sl], Türkçe [tr], 中文(简体)旧版 [zh-CN]

- В программе, пользуясь поиском по номеру материала или наименованию продукта, Вы можете сделать экспорт нужных чертежей:

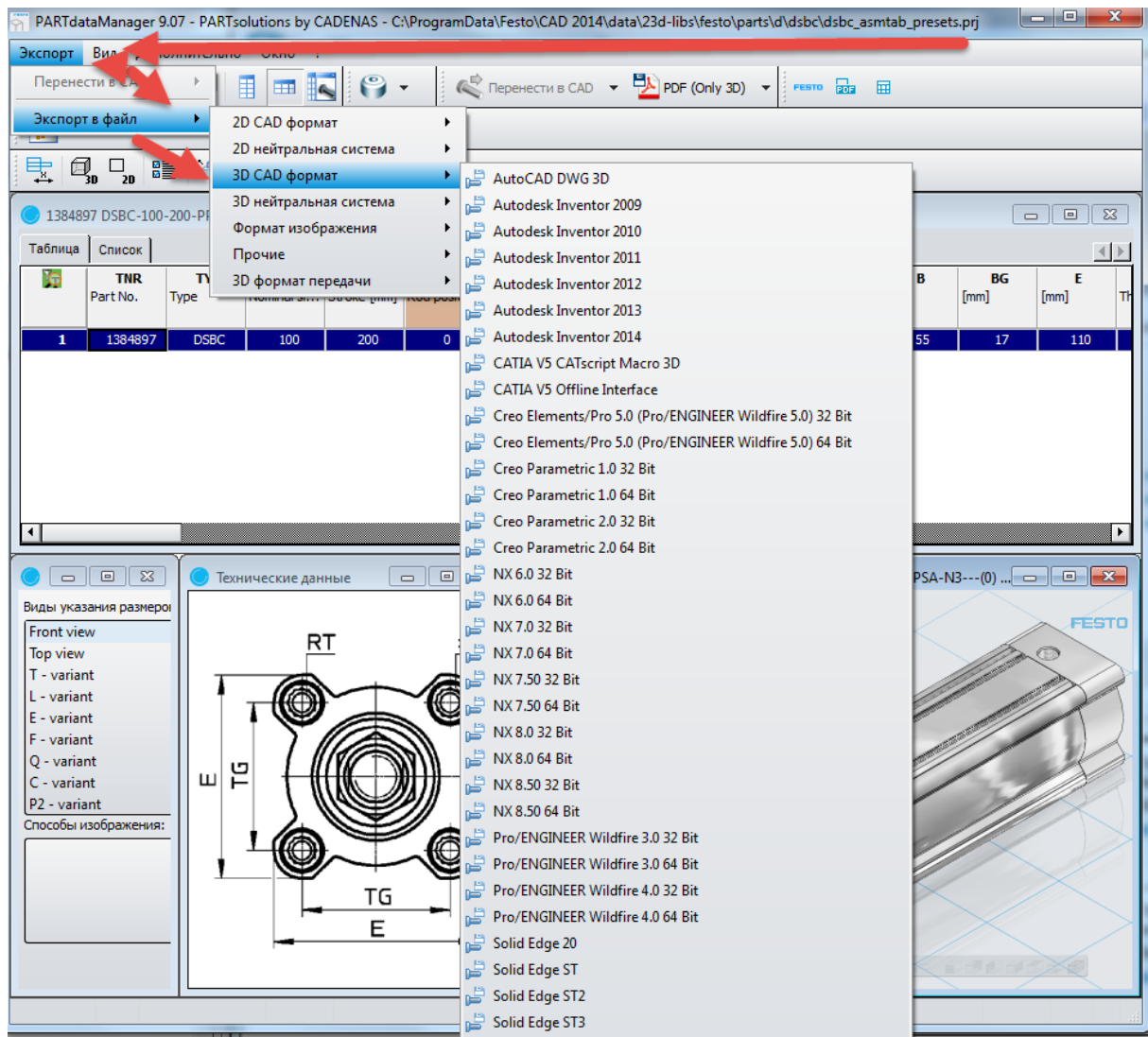

Внимание! Вы можете запросить бесплатное посещение специалиста компании Festo для консультаций как по работе нашего программного обеспечения/онлайн каталога, так и Вашего оборудования. Обращайтесь в контакт-центр Festo:

T.:(044) 233 64 51;
E-mail: orders_ua@festo.com

Важно: Если Вы желаете получить электронный каталог Festo 2014, пожалуйста, отправьте заявку с контактными данными на адрес alina_trypolska@festo.com или [заполните онлайн форму](#).