

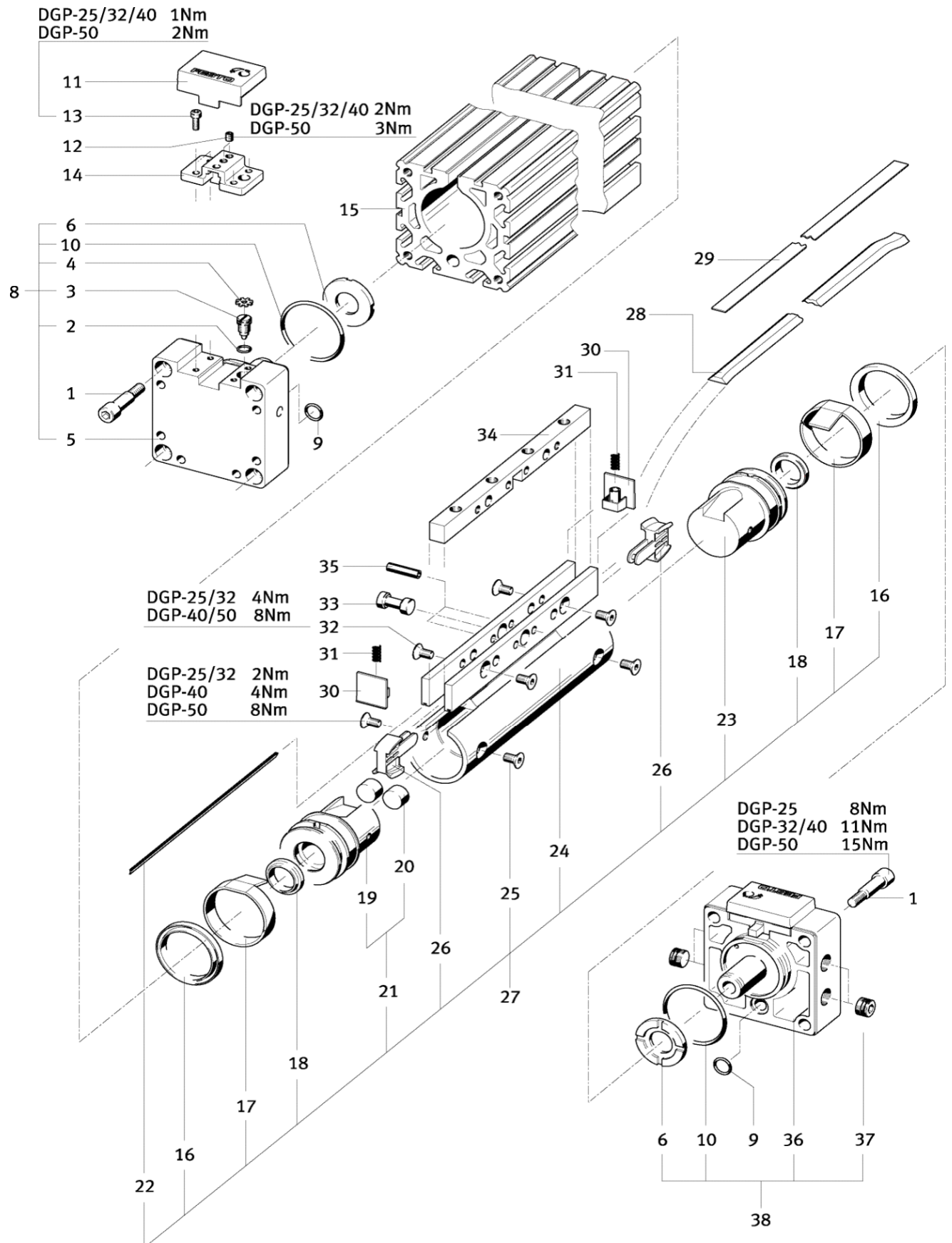



DGP-25-...-PPV-A-B	- 2 -	DGP-32-...-PPV-A-B	- 2 -	DGP-40-...-PPV-A-B	- 2 -	DGP-50-...-PPV-A-B	- 2 -
--------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	-------

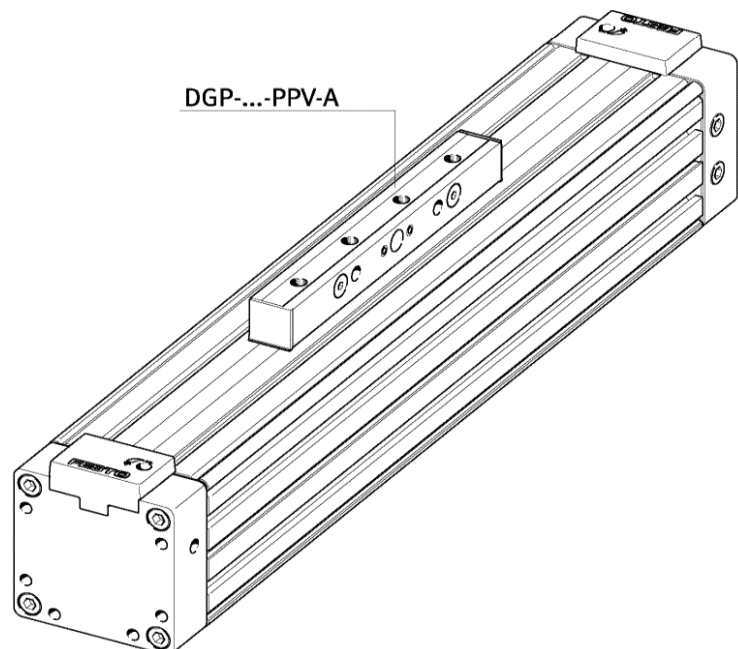


DGPL-25-...-PPV-A-GF-B DGPL-25-...-PPV-A-KF-B	DGPL-32-...-PPV-A-GF-B DGPL-32-...-PPV-A-KF-B	DGPL-40-...-PPV-A-GF-B DGPL-40-...-PPV-A-KF-B	DGPL-50-...-PPV-A-GF-B DGPL-50-...-PPV-A-KF-B
--	--	--	--

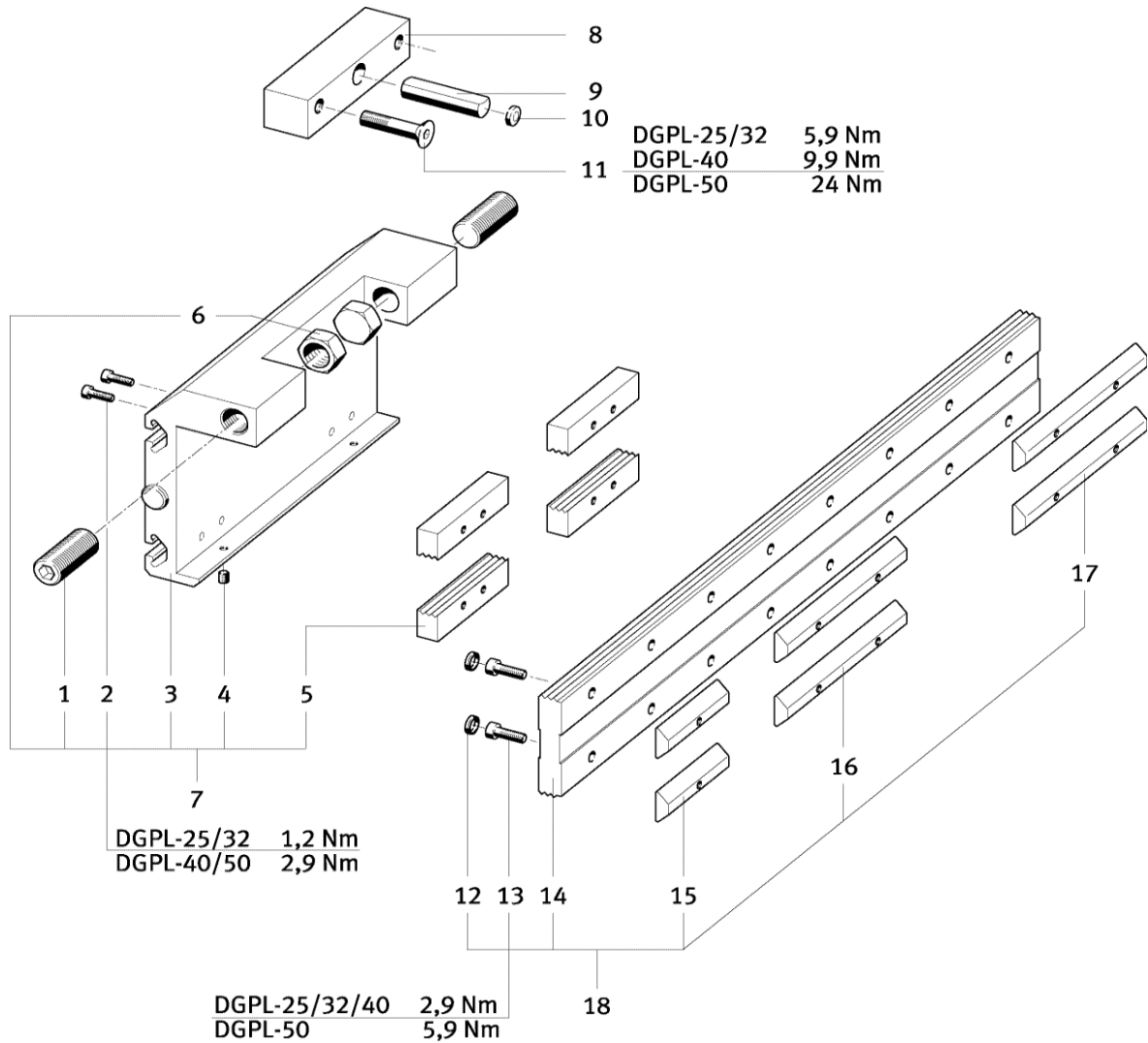

DGxx-18-...-GA	DGxx-25-...-GA	DGxx-32-...-GA	DGxx-40-...-GA
----------------	----------------	----------------	----------------




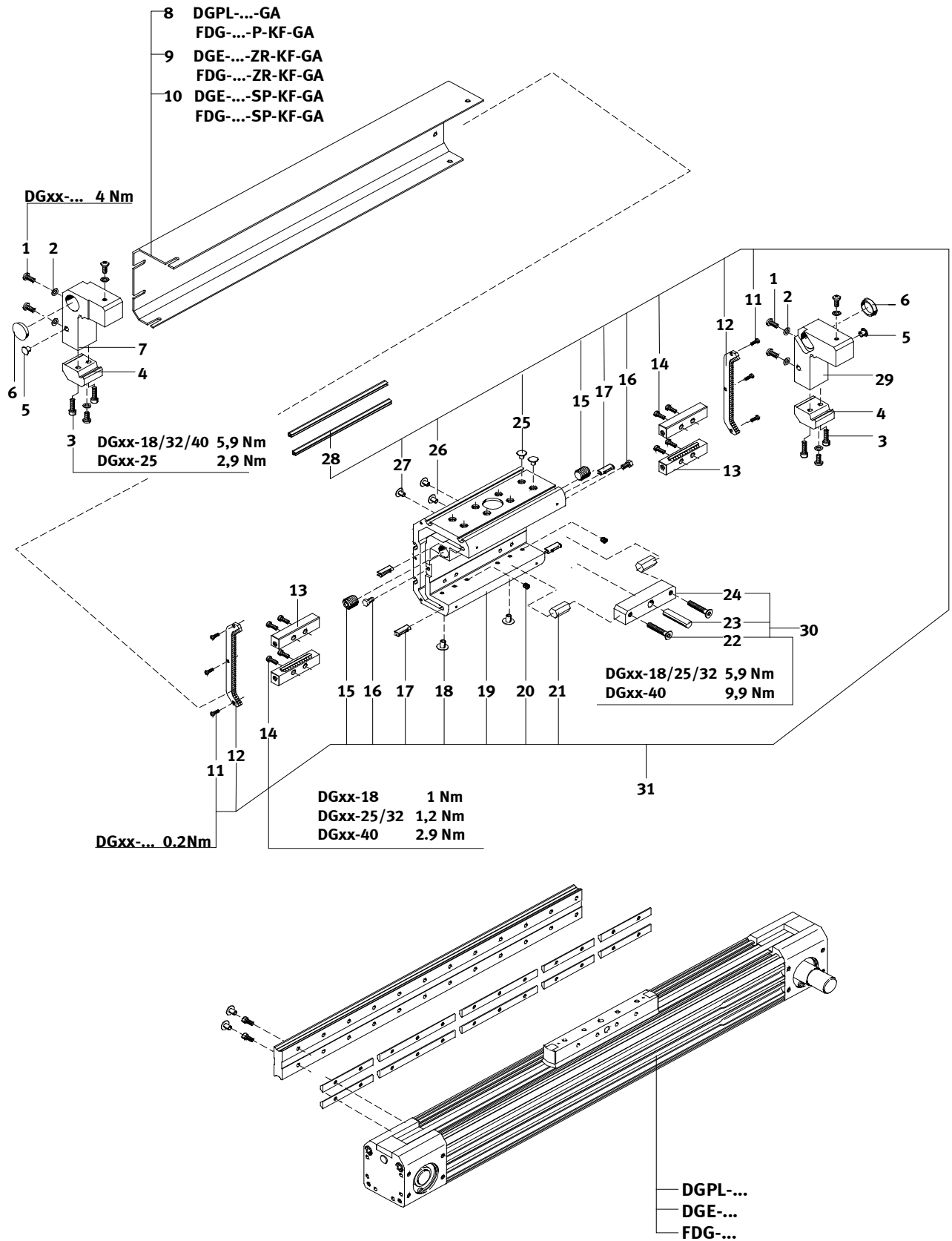


DGPI-25-...-B
DGPI-25-...-AIF
DGPI-25-...-D2

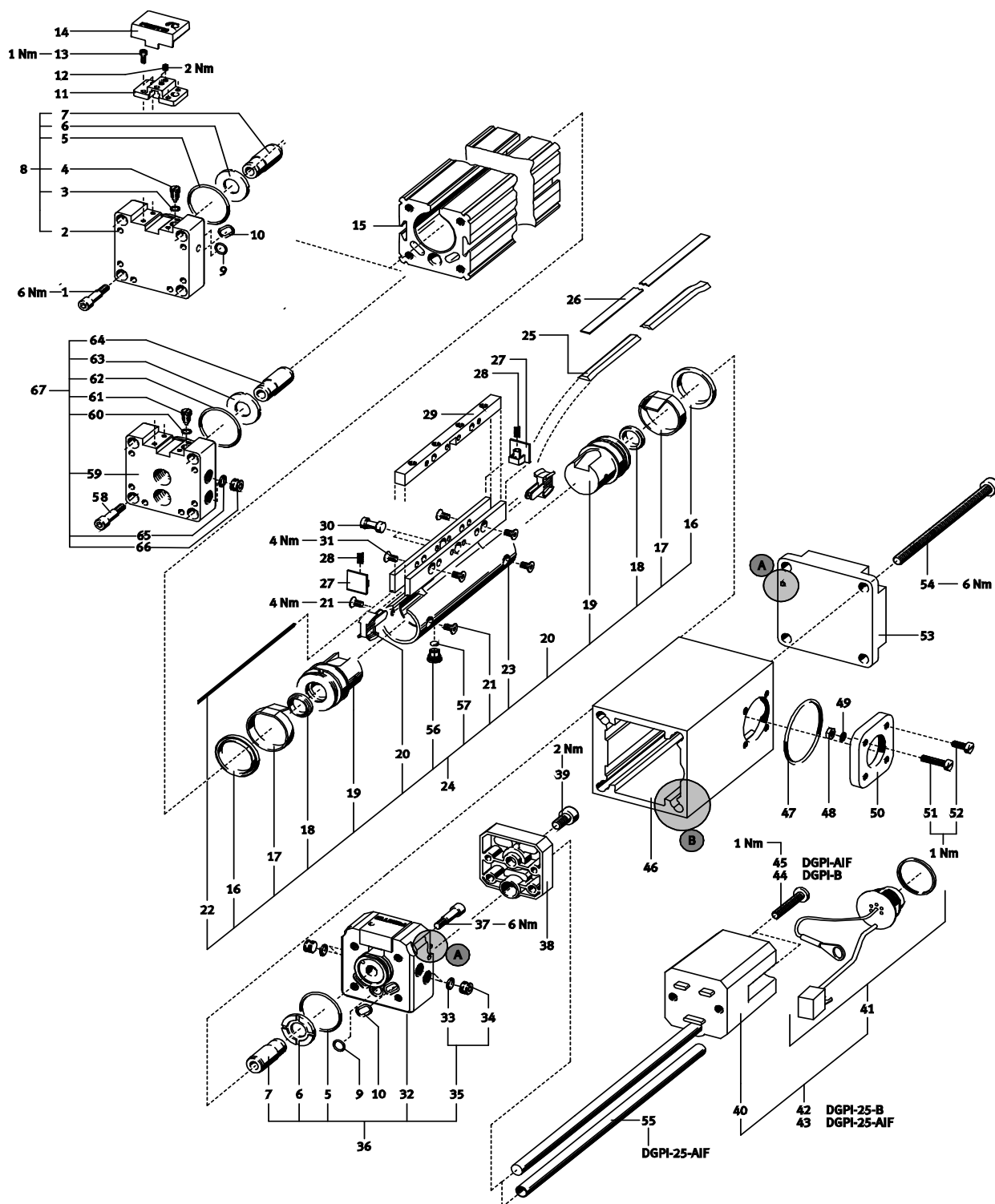

DGPI-25-...-B							
DGPI-25-...-AIF							
Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.
Item Order no./Symbols	Qty.	Item Order no./Symbols	Qty.	Item Order no./Symbols	Qty.	Item Order no./Symbols	Qty.
1 332215	4	24 121946 □	1	500 ↑□ +	1	123825 AU	1
2 +	1	25 332200 x ↑ a ◇ [1]	1	600 ↑□ +	1	123826 AH	1
3 200901 ◇ [1]	2	26 332434 x ↑ a ◇	1	750 ↑□ +	1	47 215499 ◇	1
4 222063	2	27 332165 ◇ [1]	2	1000 ↑□ +	1	48 205944	1
5 200945 ◇ [1]	2	28 332222	2	1250 ↑□ +	1	49 205356	1
6 332120 ◇ [1]	2	29 332175	1	1500 ↑□ +	1	50 343339	1
7 +	2	30 332182	1	1750 ↑□ +	1	51 209623	1
8 124755 □	1	31 +	4	2000 ↑□ +	1	52 207715	3
9 200920 ◇ [1]	2	32 +	1	43 225 ↑□ +	1	53 346738	1
10 357359 ◇ [1]	2	33 332185 ◇	4	300 ↑□ +	1	54 329030 ②	4
11 352408	2	34 +	4	360 ↑□ +	1	55 c ◇+	1
12 332224	4	35 116515 □	4	450 ↑□ +	1	56 350608	1
13 207727	8	36 124752 □	1	500 ↑□ +	1	57 +	1
14 354046	2	37 +	4	600 ↑□ +	1		
15 x ↑ a + [1]	1	38 346730	1	750 ↑□ +	1		
16 + [1]	2	39 330166 ②	1	1000 ↑□ +	1		
17 343337 ◇ [1]	2	40 +	1	1250 ↑□ +	1		
18 349934 ◇ [1]	2	41 +	1	1500 ↑□ +	1		
19 346728	2	383127 b	1	1750 ↑□ +	1		
20 332160 ◇ [1]	2	42 225 ↑□ +	1	2000 ↑□ +	1		
21 332221 ②	4	300 ↑□ +	1	44 +	1		
22 332170 ◇ [1]	2	360 ↑□ +	1	45 372558	2		
23 +	1	450 ↑□ +	1	46 123824 AV	1		

Kontaktstift Nr. 357051 (3x) Contact pin no. 354051 (3x)

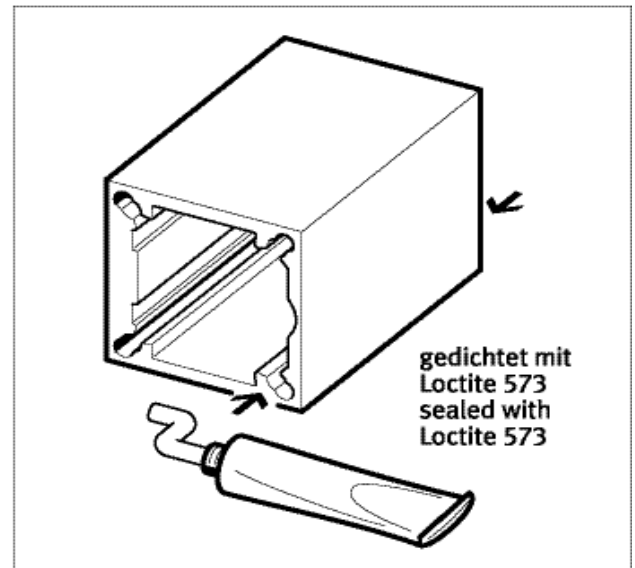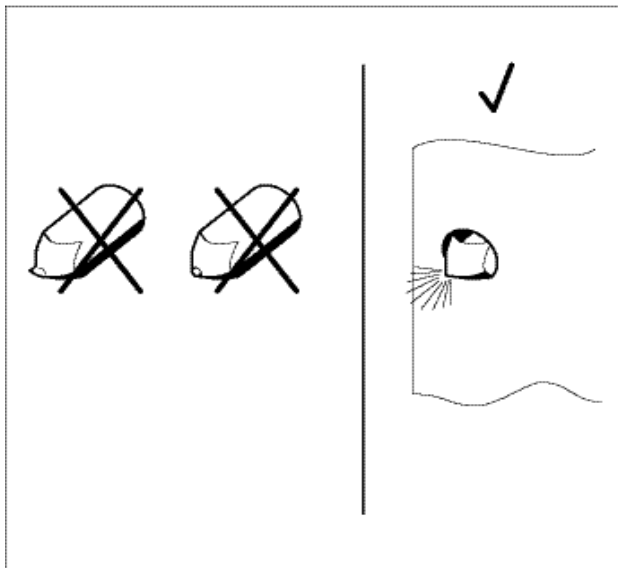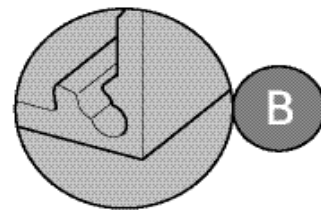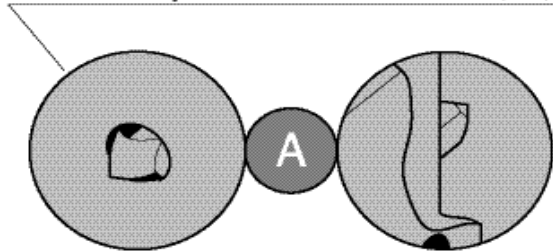


- ◇ Verschleißteile
- ◆ Verschleißteilsatz
- Baugruppe
- a Lieferbare Hublänge siehe Wegmeßsystem Pos. 43 + 44
- b Für AIF-Ausführung
- c Nur als Meterware Lieferbar, Hublänge des Wegmeßsystems beachten
- + Einzel nicht lieferbar
- ↑ Hub in mm
- x Variable Hublänge in mm

- « Nur in Verbindung mit
- ◆ Ab Serie / Bis Serie
- ▽ Nicht mehr lieferbar
- a Available stroke lengths, see displacement encoder pos. 43 + 44
- b For AIF-design
- c Only supplied per metre Note stroke length of measuring system
- [1] Bei Montage fetten
- [2] Hier Festo Spezialöl
- ② Schraubensicherung verw.





Pneumatischer Linearantrieb ● Pneumatic drive

DGPI-32-....-B			
DGPI-32-....-AIF			

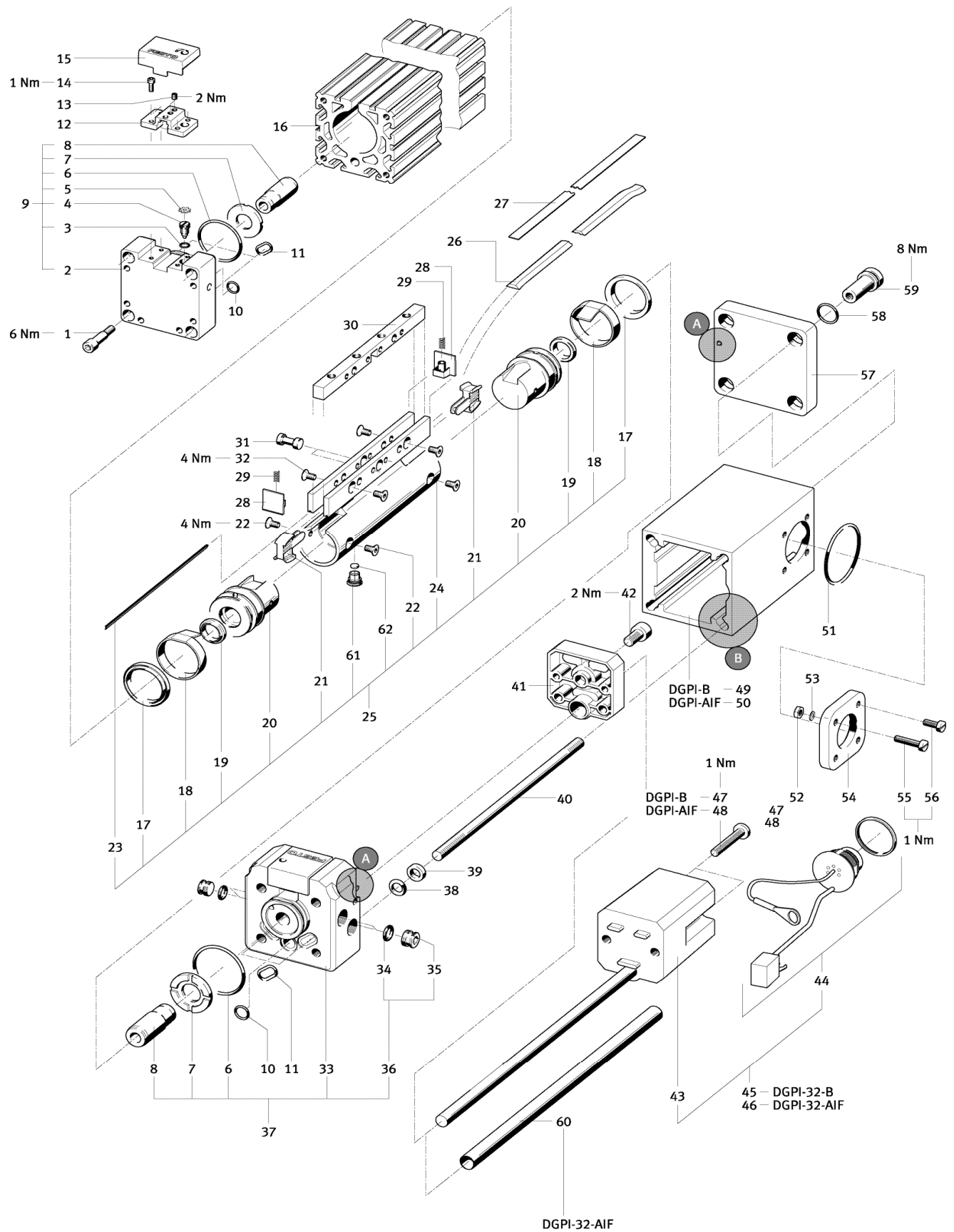

DGPI-32-B											
DGPI-32-AIF											
Pos. Best.-Nr./Symbol		St.	Pos. Best.-Nr./Symbol		St.	Pos. Best.-Nr./Symbol		St.	Pos. Best.-Nr./Symbol		St.
Item	Order/Symbols	Qty.	Item	Order/Symbols	Qty.	Item	Order/Symbols	Qty.	Item	Order/Symbols	Qty.
1	241994	4	24		+	1	300	↑□ + 1	47		+ 2
2		+ 1	25	121947	□	1	360	↑□ + 1	48	372558	2
3	204890	◇ [1] 2	26	332201	x ↑ a ◇ [1] 1	1	450	↑□ + 1	49	123824	AV 1
4	239089	2	27	332206	x ↑ a ◇ 1	1	500	↑□ + 1		123825	AU 1
5	207225	2	28	332165	◇ [1] 2	2	600	↑□ + 1		123826	AH 1
6	206857	◇ [1] 2	29	332222		2	750	↑□ + 1	50		AV + 1
7	332121	◇ [1] 2	30	332176		1	1000	↑□ + 1			AU + 1
8	332136	2	31	332182		1	1250	↑□ + 1			AH + 1
9	124756	□	1	32		+ 4	1500	↑□ + 1	51	215499	◇ 1
10	200920	◇ [1] 2		33		+ 1	1750	↑□ + 1	52	205944	1
11	357360	◇ [1] 4	34	332185		◇ 4	2000	↑□ + 1	53	205356	1
12	332181	2	35		+ 4	46	225	↑□ + 1	54	343339	1
13	332224	4	36	116515		□ 4	300	↑□ + 1	55	209623	1
14	206935	8	37	124753		□ 1	360	↑□ + 1	56	207715	3
15	350587	2	38	321032		◇ 4	450	↑□ + 1	57	346735	1
16		x ↑ a + [1] 1	39	238612		4	500	↑□ + 1	58	200926	◇ 4
17	334259	◇ [1] 2	40	346733		② 4	600	↑□ + 1	59	346732	4
18	343338	◇ [1] 2	41	346730		1	750	↑□ + 1	60		c ◇+ 1
19	348347	◇ [1] 2	42	330166		② 1	1000	↑□ + 1	61	350608	1
20	346729	2	43		+ 1	1	1250	↑□ + 1	62		+ 1
21	332160	◇ [1] 2	44		+ 1	1	1500	↑□ + 1			
22	332221	② 4		383127		b 1	1750	↑□ + 1			
23	332171	◇ [1] 2	45		225 ↑□ + 1	1	2000	↑□ + 1			

Kontaktstift Nr. 357051 (3x) Contact pin no. 354051 (3x)

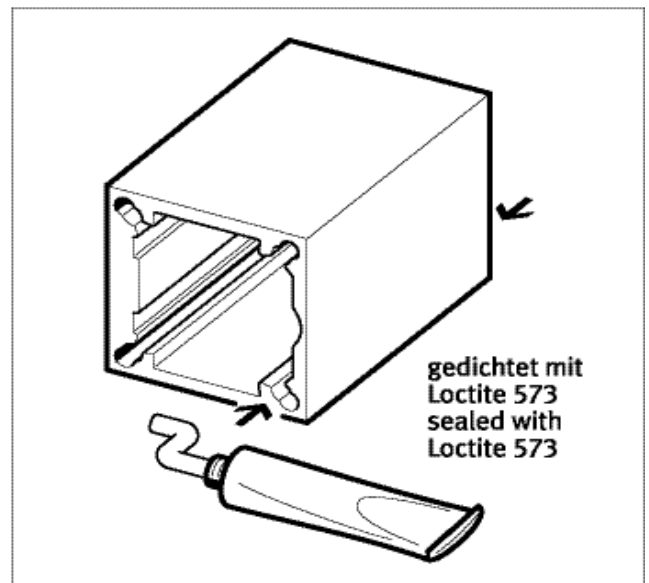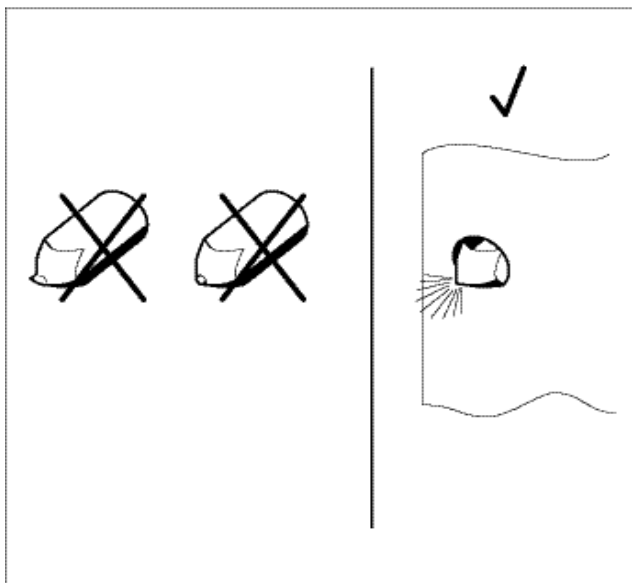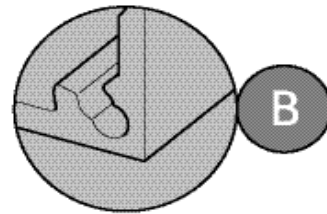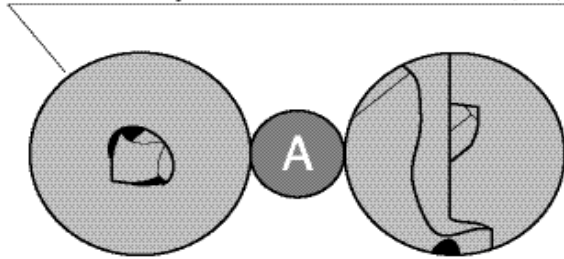


- $\diamond$ Verschleißteile
- $\blacklozenge$ Verschleißteilsatz
- $\square$ Baugruppe
- a Lieferbare Hublänge siehe Wegmeßsystem Pos. 45 + 46
- b Für AIF-Ausführung
- c Nur als Meterware Lieferbar, Hublänge des Wegmeßsystems beachten
- + Einzeln nicht lieferbar
- $\uparrow$ Hub in mm
- x Variable Hublänge in mm

- « Nur in Verbindung mit
- ◀ ▶ Ab Serie / Bis Serie
- ▽ Nicht mehr lieferbar
- a Available stroke lengths, see displacement encoder pos. 45 + 46
- b For AIF-design
- c Only supplied per metre
Note stroke length of measuring system
- [1] Bei Montage fetten
- [2] Hier Festo Spezialöl
- ② Schraubensicherung verw.





Pneumatischer Linearantrieb ● Pneumatic drive

DGPI-40-...-B
DGPI-40-...-AIF

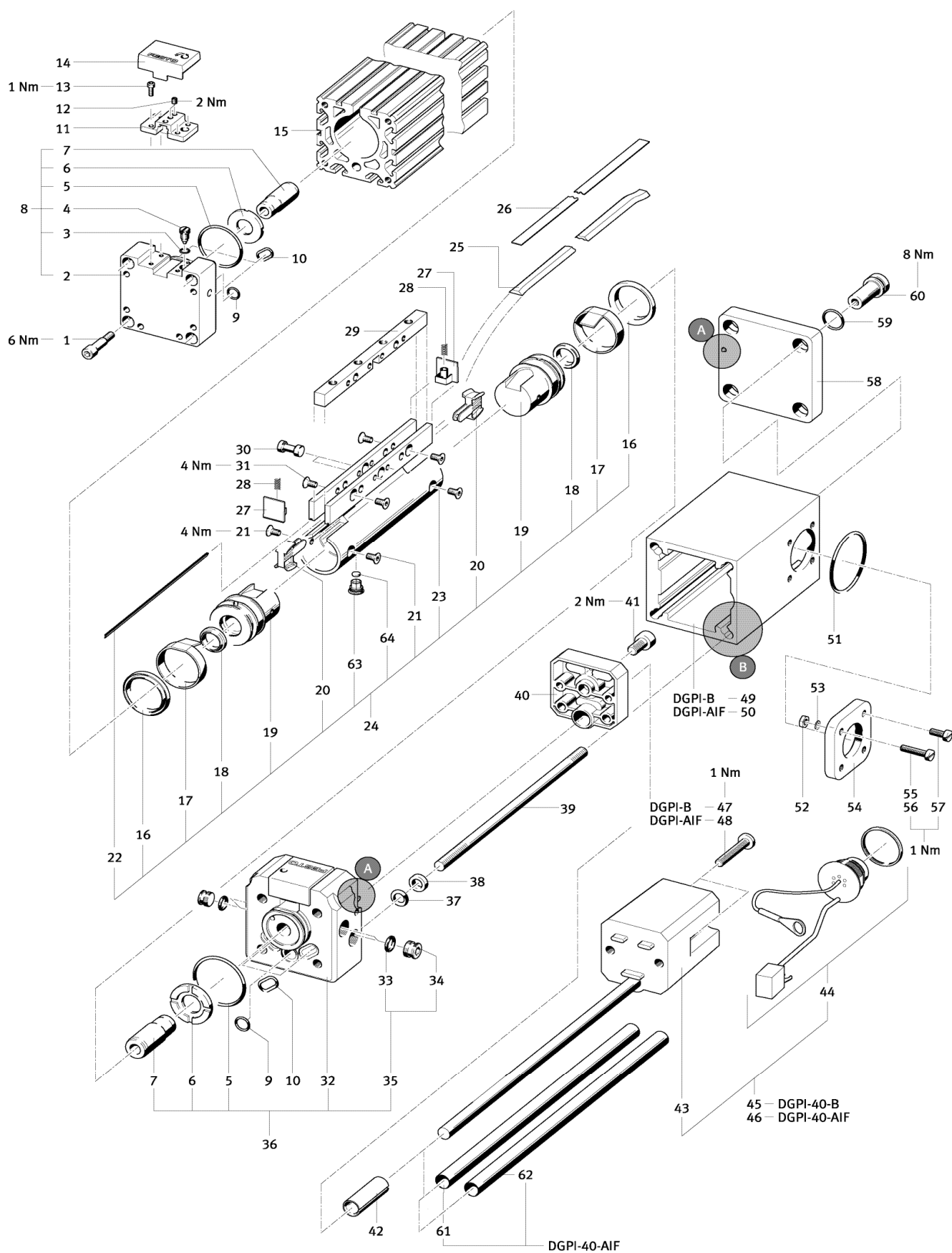

DGPI-40-....-B							
DGPI-40-....-AIF							
Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.	Pos. Best.-Nr./Symbol	St.
Item Order/Symbols	Qty.	Item Order/Symbols	Qty.	Item Order/Symbols	Qty.	Item Order/Symbols	Qty.
1 241994	4	24 121948	1	300	1	47	2
2	+	25 332202	1	360	1	48 372558	2
3 200052	2	26 332207	1	450	1	49 AV	1
4 239090	2	27 332167	2	500	1	AU	1
5 200407	2	28 332222	2	600	1	AH	1
6 332122	2	29 332177	1	750	1	50 AV	1
7 332137	2	30 332161	1	1000	1	AU	1
8 124757	1	31	4	1250	1	AH	1
9 323787	2	32	1	1500	1	51 215499	1
10 357361	4	33 332186	4	1750	1	52 205944	1
11 332181	2	34	4	2000	1	53 205356	1
12 332224	4	35 116516	4	46 225	1	54 343339	1
13 206935	8	36 124754	1	300	1	55 207741	1
14 350587	2	37 212114	4	360	1	56 206913	1
15	x ↑ a + [1]	38 343453	4	450	1	57 207715	3
16 337760	2	39 354049	4	500	1	58 346737	1
17 343333	2	40 346730	1	600	1	59 200926	4
18 336876	2	41 330166	1	750	1	60 346732	4
19 346723	2	42 348645	2	1000	1	61	1
20 332160	2	43	1	1250	1	62	1
21	+ [2]	44	1	1500	1	63 350608	1
22 332172	2	383127	1	1750	1	64	1
23	+	45 225	1	2000	1		

Kontaktstift Nr. 357051 (3x)
Contact pin no. 354051 (3x)

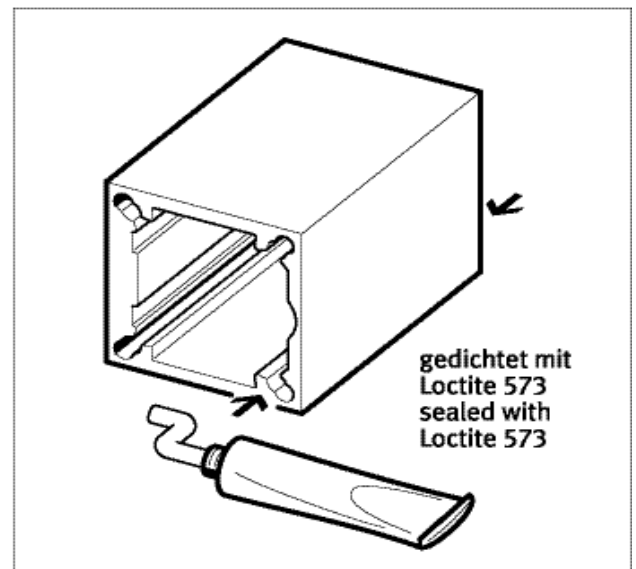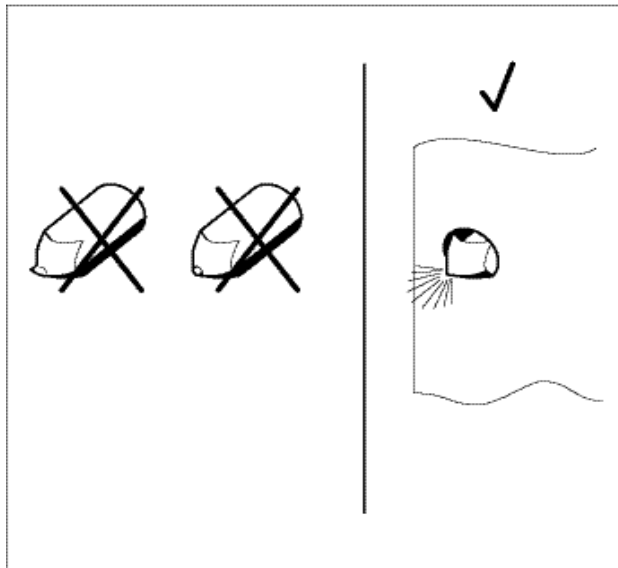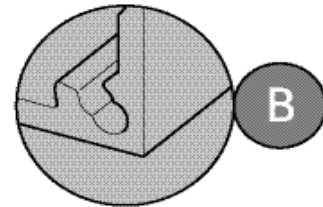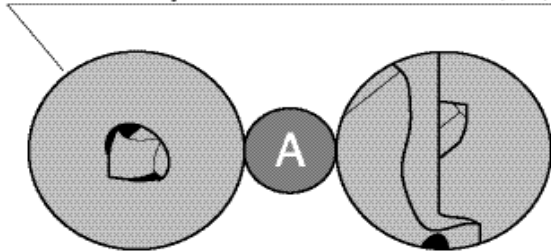

- ◇ Verschleißteile
- ◆ Verschleißteilsatz
- Baugruppe
- a Lieferbare Hublänge siehe Wegmeßsystem Pos. 45 + 46
- b Menge hubabhängig
- c Für AIF-Ausführung
- d Nur als Meterware Lieferbar, Hublänge des Wegmeßsystems beachten
- + Einzel nicht lieferbar
- ↑ Hub in mm
- x Variable Hublänge in mm

- « Nur in Verbindung mit
- ◀ ▶ Ab Serie / Bis Serie
- ▽ Nicht mehr lieferbar
- a Available stroke lengths, see displacement encoder pos. 45 + 46
- b Qty. Dependent on stroke
- c For AIF-design
- d Only supplied per metre
- Note stroke length of measuring system
- [1] Bei Montage fetten
- [2] Hier Festo Spezialöl
- ② Schraubensicherung verw.