


Manifold MHA1-P4-2-M3-PI

Ürün numarası: 197228

FESTO

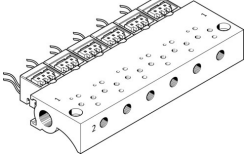

 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	0 bar ... 8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 2	M3
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım