



Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-3/8-QB-5/16-U

Ürün numarası: 534665

FESTO

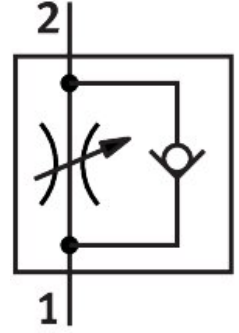

 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QB-5/16
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir Erkek diş ile
Kısma yönünde standart anma debisi	3572.03 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	2752.119 l/dak ... 3648.305 l/dak
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Sembol	00991452
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.951 bar ... 7.998 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	5529.7 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	5529.661 l/dak ... 5745.763 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Akışkan sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Maks. sıkma torku	21.964 Nm
Ürün ağırlığı	69.741 g
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Tırtırlı kafa malzemesi	Pirinç nikel kaplı

Özellik	Değer
Ayar vidası malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Döner eklem malzemesi	PBT takviyeli