


# Bağlantı Rayılterminal şerit VABM-L1-10AW-M7-2

Ürün numarası: 566546

FESTO

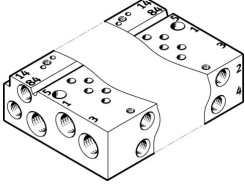

 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 10 bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	60 g
Kontrol havası bağlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M7
Pnömatik bağlantı 4	M5
Pnömatik bağlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım