



Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25S-G38-2

Ürün numarası: 8026261

FESTO

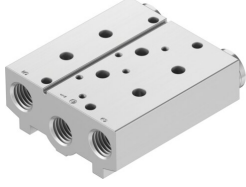

 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Maks. valf yeri sayısı	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	438 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 3	G3/8
Pnömatik baęlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım